


# サインロッドレスシリンダ リニアガイド形

## REAH Series

1軸:  $\phi 10, \phi 15, \phi 20, \phi 25$  / 2軸:  $\phi 25, \phi 32$

### 型式表示方法

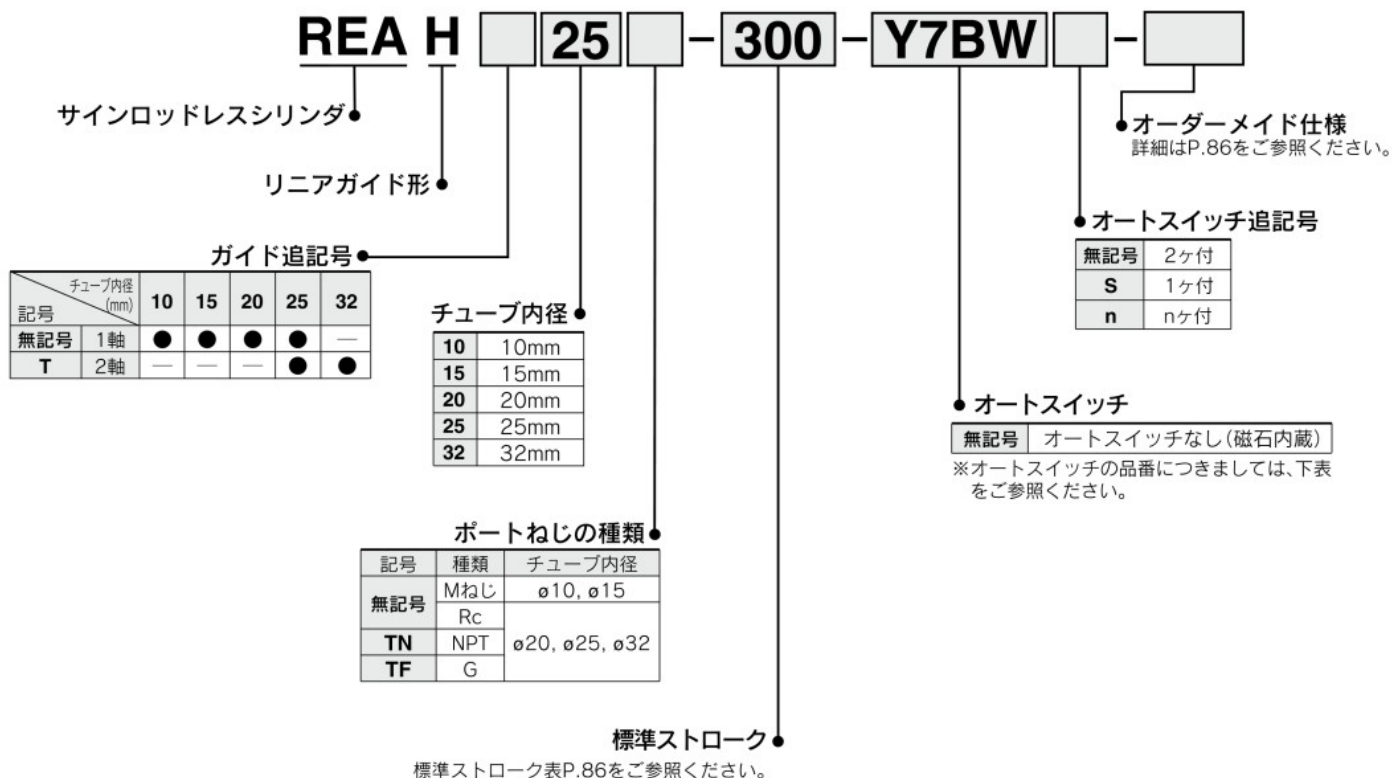

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341~1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		※リード線長さ(m)			プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)				
ス オ イ ツ チ 無 接 点	-	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	-	Y69A	Y59A	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
				3線(PNP)				Y7PV	Y7P	●	●	○	○		
				2線				Y69B	Y59B	●	●	○	○		
				3線(NPN)				Y7NWV	Y7NW	●	●	○	○		
				3線(PNP)				Y7PWV	Y7PW	●	●	○	○		
				2線				Y7BWV	Y7BW	●	●	○	○		
ス オ イ ツ チ 有 接 点	-	グロメット	有	3線 (NPN相当)	-	5V	-	-	Z76	●	●	-	-	IC回路	-
				2線	24V	12V	100V	-	Z73	●	●	●	-	-	リレー、PLC
				2線	24V	5V, 12V	100V以下	-	Z80	●	●	-	-	IC回路	

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。  
上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) Y7BW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。  
3m…………… L (例) Y7BWL  
5m…………… Z (例) Y7BWZ

・上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.93をご参照ください。  
・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。  
※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。

REA

REB

REC

スムース

低速

MQ□

RHC

RZQ

D-□

-X□