

使用冷媒 R407C(HFC)

# IDF100FS・125FS・150FS Series

適用コンプレッササイズ: 100kW, 125kW, 150kW  
(最高入口空気温度: 60℃ 最高周囲温度: 45℃)

RoHS

## 型式表示方法

IDF **100** FS - **30** - 無記号 無記号

サイズ

サイズ	エアコンプレッササイズ <sup>注)</sup>
100	100kW
125	125kW
150	150kW

注) 目安ですので、実際のコンプレッサ能力を照合ください。

電圧

記号	電圧
30	三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)

無記号
C
K
P
R
V

無記号
1
2
3

排熱方向指定記号


記号	内容
無記号	背面から排熱
1	右側面から排熱 <sup>注)</sup>
2	左側面から排熱 <sup>注)</sup>
3	上面から排熱 <sup>注)</sup>

注) 1と2と3の組合せはできません。(排熱面を指定できるのは1面のみです)

オプション

記号 <sup>注)</sup>	内容
無記号	なし
C	銅管防錆処理
K	中圧仕様
P	金属銘板付
R	漏電ブレーカ付
V	タイマー式電磁弁型オートドレン付

注) 複数のオプションの組合せはアルファベットの順に表示してください。

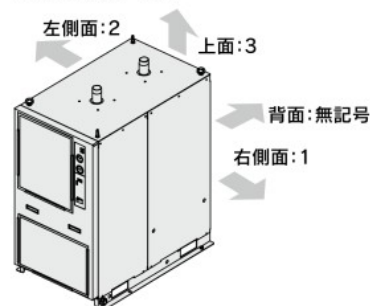

HAA  
HAW

AT

IDF  
IDU

IDF

IDF  
□FS

IDFC

IDFA

IDFB

IDH

ID

IDG

IDK

AFF-D  
AM□-D

AFF  
AM□

AMG

AFF

AM

AMD

AMH

AME

AMF

ZFC

SF

SFD

SFDA

LLB

AD□

GD