

使用冷媒 R134a(HFC)


# 標準入気 **IDFB□E Series**

3E,4E,6E,8E,11E,15E

(最高入口空気温度:122°F[50℃]、最高周囲温度:104°F[40℃])



## 型式表示方法

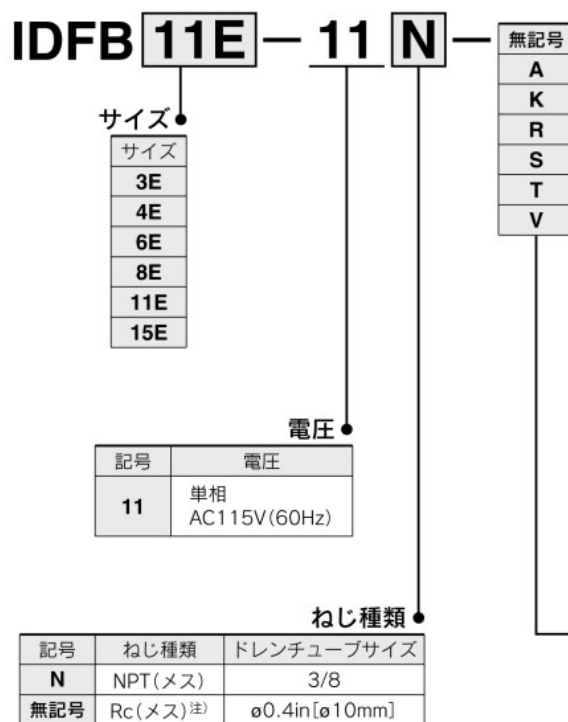

注) ねじ記号が無記号の場合はNPTをRcに変換するアダプタが付属しています。

オプションおよび組合せ表(サイズ/オプション)

記号注1) オプション 内容注4)	無記号	A	K	R	S	T	V
サイズ	なし	圧縮空気 冷却用	中圧仕様注2) (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース)	漏電 ブレーカ付	電源端子台 接続注3)	運転、異常信号 端子台付	タイマー式 電磁弁型 オートドレン付 (中圧仕様対応可注2))
3	●	●	—	—	●	—	—
4	●	●	—	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●	●
11	●	●	●	●	●	●	●
15	●	—	●	●	●	●	●

注1) 複数のオプションの組合せはアルファベット順に表示してください。

ただし、以下の組合せはできません。

- ・SとT(TにSの機能も含まれるため)
- ・KとV(1個しか取付けられないため)

注2) 中圧仕様は240psi(1.6MPa)まで使用可能です。

注3) 標準はプラグ付電源コード仕様になっています。

注4) オプション仕様の確認につきましては、P.167、168をご参照ください。