

# 3画面 デジタルフローモニタ PFG300 Series



## 型式表示方法

PFG 3 0 0 - RT - M - L [ ] [ ] [ ]

タイプ

3 分離型モニタ部

入力仕様

記号	内容	適用フロースイッチ型式
0	電圧入力	PF2MC7□-C/E/L3シリーズ
1	電流入力	PF2MC7□-D/F/L4シリーズ

注1) PFG3(モニタ部)は、IO-Link通信機器として使用することはできません。

出力仕様

RT	2出力(NPNまたはPNP切替式) +アナログ電圧出力 <sup>注2)</sup> <sup>注3)</sup>
SV	2出力(NPNまたはPNP切替式) +アナログ電流出力 <sup>注3)</sup>
XY	2出力(NPNまたはPNP切替式) +コピー機能

注2) 1~5Vと0~10Vの切替可能  
注3) 外部入力、コピーに切替可能

単位仕様

無記号	単位切換機能付 <sup>注4)</sup>
M	SI単位固定 <sup>注5)</sup>

注4) 新計量法上(日本国内はSI単位)  
海外向けのみの販売となります。

注5) 固定単位 瞬時流量：L/min  
積算流量：L

オプション4

	取扱説明書	校正証明書
無記号	○	—
Y	—	—
K	○	○
T	—	○

オプション3

無記号	なし
C	ZS-28-CA-4 センサ接続用コネクタ

オプション1

記号	内容
無記号	リード線なし
L	ZS-46-5L 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)

オプション2


記号	内容
無記号	なし
A1	ZS-46-A1 ブラケットA (垂直取付)
A2	ZS-46-A2 ブラケットB (水平取付)
B	ZS-46-B パネルマウントアダプタ
D	ZS-46-D パネルマウントアダプタ +前面保護カバー

## オプション/部品番

オプション単体が必要な場合は下記品番で手配してください。

品番	オプション	備考
ZS-28-CA-4	センサ接続用コネクタ	PF2MC用
ZS-46-A1	ブラケットA	タッピングねじ:呼び径3×8L(2本)
ZS-46-A2	ブラケットB	タッピングねじ:呼び径3×8L(2本)
ZS-46-B	パネルマウントアダプタ	
ZS-46-D	パネルマウントアダプタ+前面保護カバー	
ZS-46-5L	電源・出力接続リード線	5芯、2m
ZS-27-01	前面保護カバー	

## 接続例

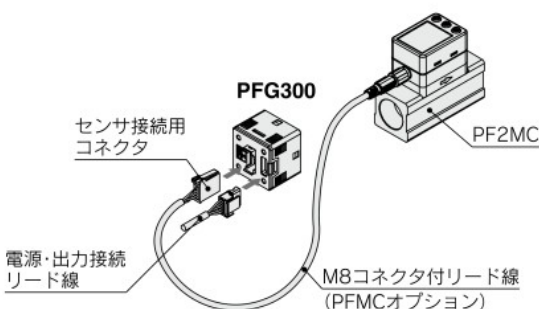

PF2MC7(-L)

PFG300

機能解説