

ハイロッドレスものさしくん

ML2B Series


ø25, ø32, ø40



コントローラ/CEU2、CEU2Pシリーズは2019年11月に販売中止しました。詳細につきましては、当社営業にご確認ください。

CEP1
CE1
CE2
ML2B

型式表示方法

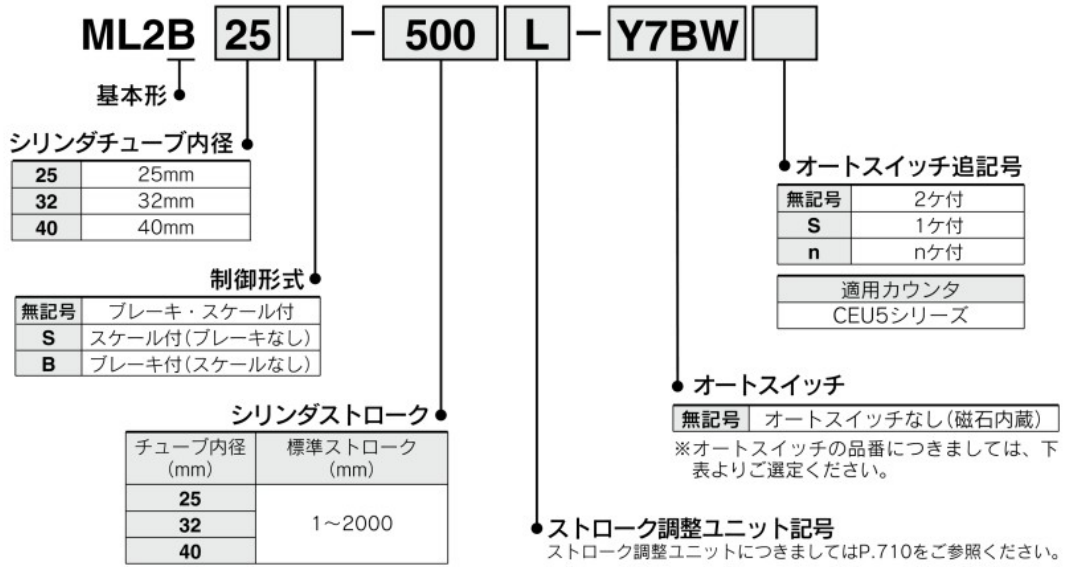

※1ストロークから1mm刻みにて、最大2000mmまで製作可能。
ただし、49mmストローク以下ではエアクッションの能力低下およびオートSWの複数取付不可となる場合がありますのでご注意ください。

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様はP.941~1067をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		※リード線長さ(m)			プリワイヤコネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)		IC回路	リレー、PLC	
オート無接点スイッチ	-	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	-	Y69A	Y59A	●	●	○	○	IC回路	リレー、PLC
				3線(PNP)				Y7PV	Y7P	●	●	○			
				2線	24V	12V	-	Y69B	Y59B	●	●	○	○	-	
				3線(NPN)				Y7NWV	Y7NW	●	●	○	○	IC回路	
				3線(PNP)	24V	12V	-	Y7PWV	Y7PW	●	●	○	○	-	
				2線				Y7BWV	Y7BW	●	●	○	○	-	
スオ有接点スイッチ	-	グロメット	有	3線(NPN相当)	-	5V	-	-	Z76	●	●	-	-	IC回路	-
				2線	24V	12V	100V	-	Z73	●	●	●	-	-	リレー、PLC
							100V以下	-	Z80	●	●	-	-	IC回路	

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) Y7BW
3m..... L (例) Y7BWL
5m..... Z (例) Y7BWZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1014、1015をご参照ください。
※ノーマルクローズ(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-Y7G, Y7H型)もありますので、詳細はP.961をご参照ください。
※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。

D-□
-X□

