


ロングストロークタイプ／複動・片ロッド

25A-CQ2 Series

φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100



型式表示方法

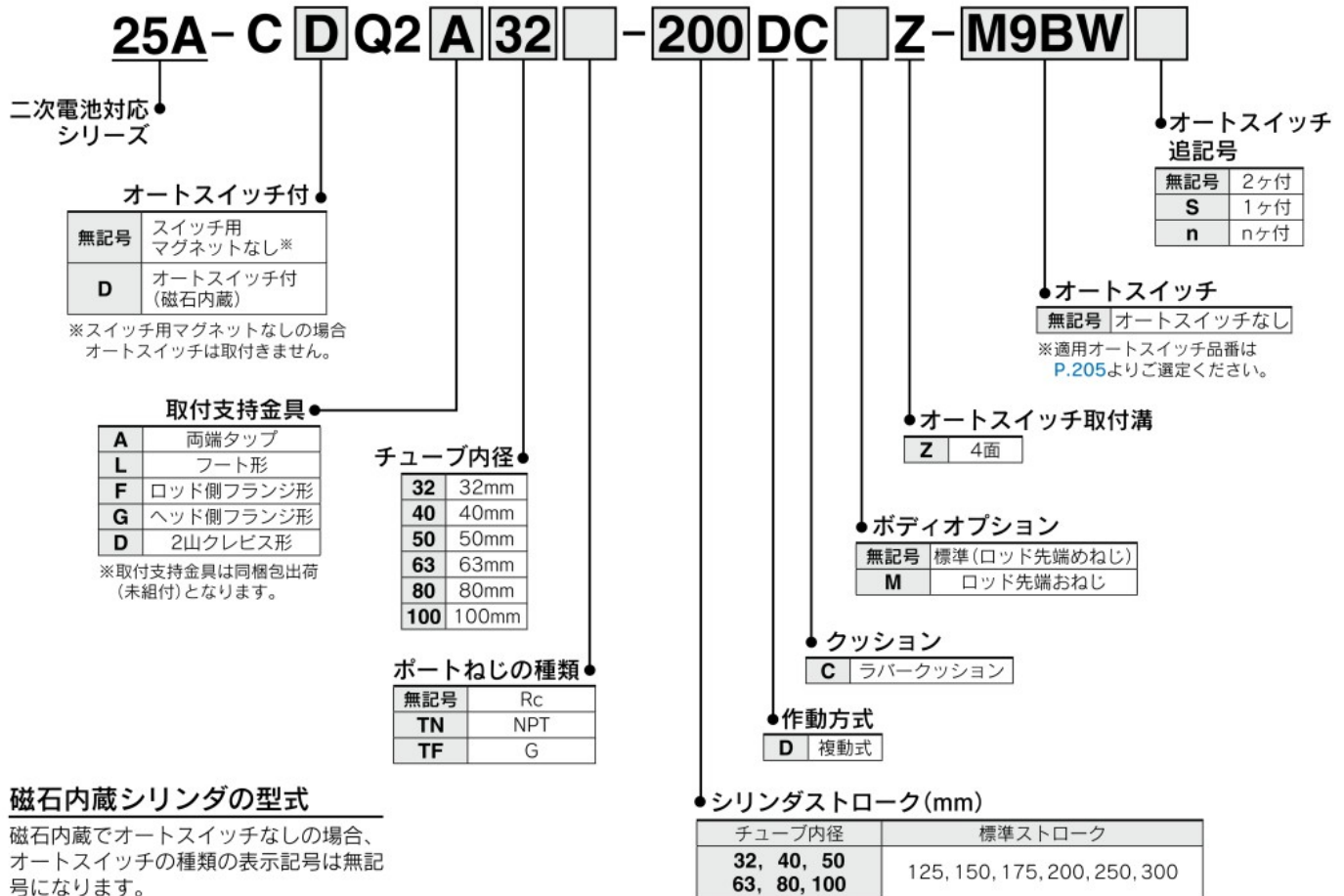

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類を表示記号は無記号になります。
(例) 25A-CDQ2L40-200DCZ

簡易形ジョイント(標準)／部品品番

チューブ内径(mm)	ジョイント	A形取付金具	B形取付金具
32, 40	YU-03	YA-03	YB-03
50, 63	YU-05	YA-05	YB-05
80	YU-08	YA-08	YB-08
100	YU-10	YA-10	YB-10

〈手配方法〉

A形取付金具およびB形取付金具にはジョイントは含まれませんので別途併記ご手配ください。

(例)

チューブ内径 φ40用 手配番号
A形取付金具品番 …… YA-03
ジョイント …… YU-03

25A-用支持金具／部品品番

チューブ内径(mm)	注1)フート	フランジ	2山クレビス
32	25A-CQ-L032	25A-CQ-F032	25-CQ-D032
40	25A-CQ-L040	25A-CQ-F040	25-CQ-D040
50	25A-CQ-L050	25A-CQ-F050	25-CQ-D050
63	25A-CQ-L063	25A-CQ-F063	25-CQ-D063
80	25A-CQ-L080	25A-CQ-F080	25-CQ-D080
100	25A-CQ-L100	25A-CQ-F100	25-CQ-D100

注1) シリンダ1台分の場合には数量を2ヶで手配ください。

注2) 各金具に付属する部品は下記の通りです。

フート・フランジ／本体取付用ボルト、2山クレビス／クレビス用ピン、軸用C形止め輪、本体取付用ボルト

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

方向制御機器
エアシリンダ
付属関連機器
アクチュエータ
エアーチャック
真空用機器
清浄化機器
エアフィルタ
モジュラードライバ
管継手／駆動制御機器
検出スイッチ
流体制御用機器
電動アクチュエータ
オートスイッチ