


耐横荷重形薄形シリンダ

25A-CQ2□S Series

φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100



型式表示方法

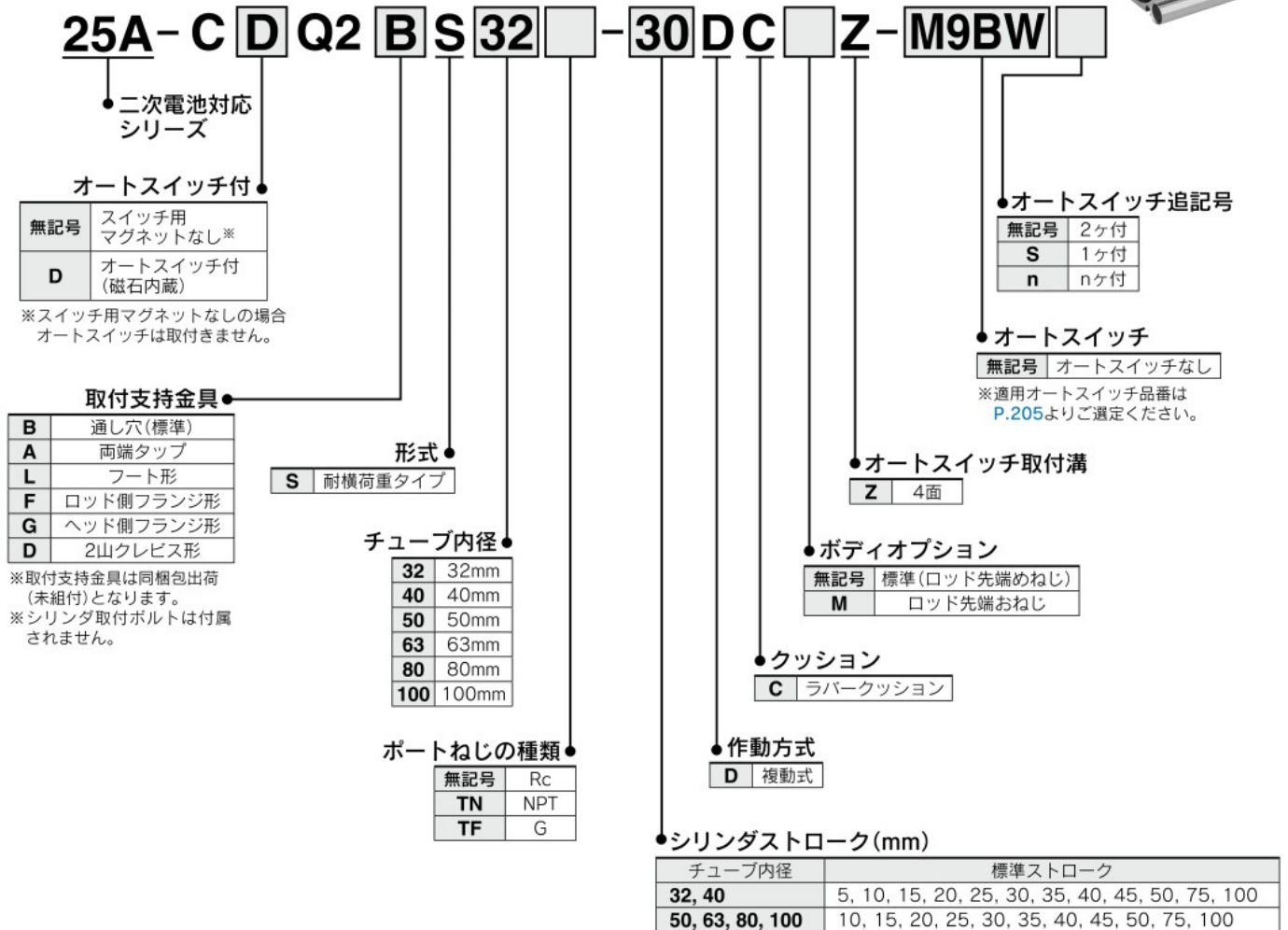

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、
オートスイッチの種類を表示記号は無記
号になります。

(例) 25A-CDQ2LS40-30DCZ

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

25A-用支持金具／部品品番

チューブ内径(mm)	注1)フート	フランジ	2山クレビス
32	25A-CQ-L032	25A-CQ-F032	25-CQ-D032
40	25A-CQ-L040	25A-CQ-F040	25-CQ-D040
50	25A-CQ-L050	25A-CQ-F050	25-CQ-D050
63	25A-CQ-L063	25A-CQ-F063	25-CQ-D063
80	25A-CQ-L080	25A-CQ-F080	25-CQ-D080
100	25A-CQ-L100	25A-CQ-F100	25-CQ-D100

注1) シリンダ1台分の場合は数量を2ヶで手配ください。

注2) 各金具に付属する部品は下記の通りです。

フート・フランジ/本体取付用ボルト、2山クレビス/クレビス用ピン、軸用C形止め輪、本体取付用ボルト