


薄形エンドロックシリンダ

25A-CBQ2 Series

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型式表示方法

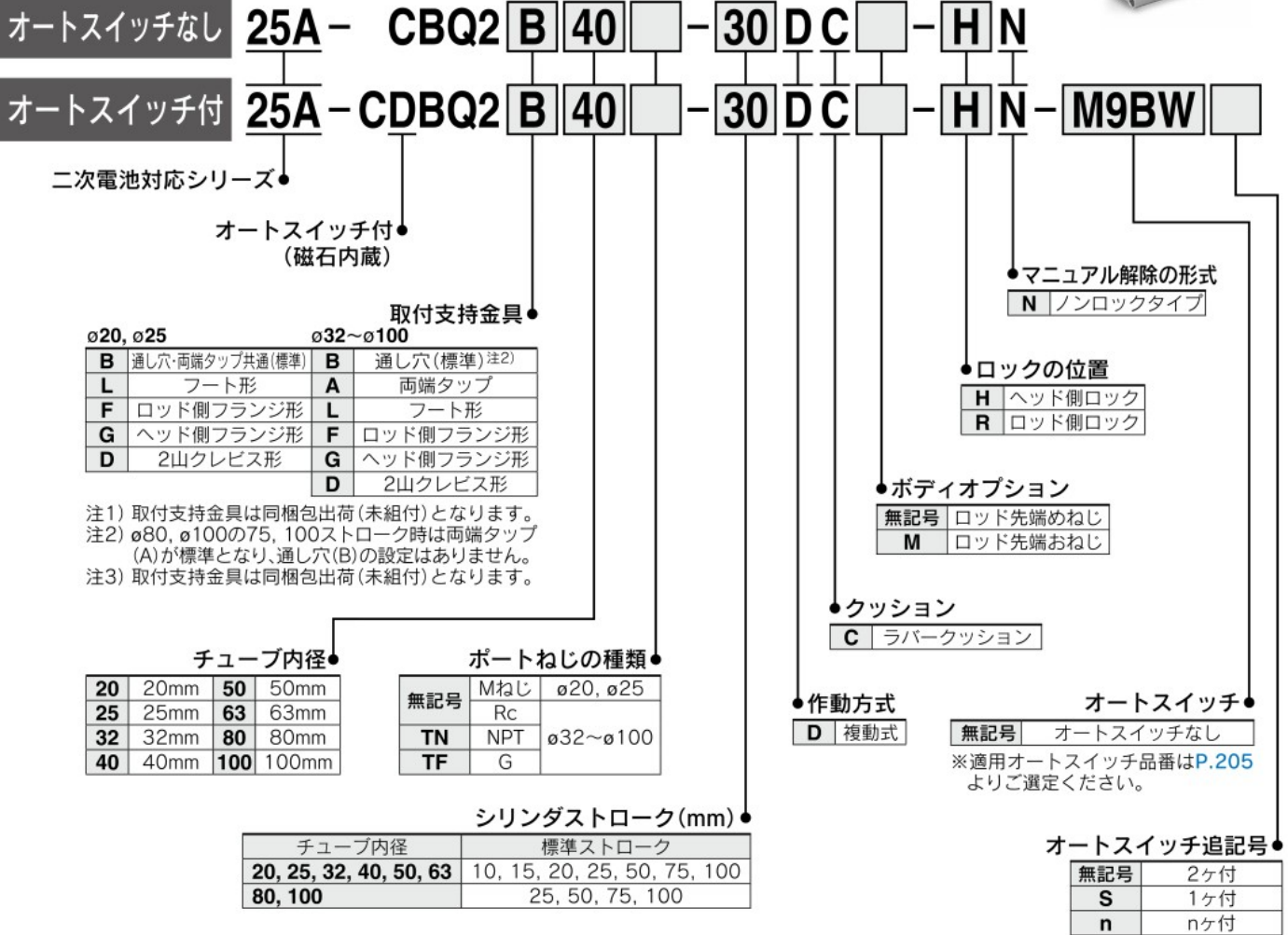

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類を表示記号は無記号になります。
 (例) 25A-CDBQ2L32-30DC-RN

25A-用支持金具/部品品番

チューブ内径(mm)	注1)フート	フランジ	2山クレビス
20	25A-CQS-L020	25A-CQS-F020	25-CQS-D020
25	25A-CQS-L025	25A-CQS-F025	25-CQS-D025
32	25A-CQ-L032	25A-CQ-F032	25-CQ-D032
40	25A-CQ-L040	25A-CQ-F040	25-CQ-D040
50	25A-CQ-L050	25A-CQ-F050	25-CQ-D050
63	25A-CQ-L063	25A-CQ-F063	25-CQ-D063
80	25A-CQ-L080	25A-CQ-F080	25-CQ-D080
100	25A-CQ-L100	25A-CQ-F100	25-CQ-D100

注1) シリンダ1台分の場合は数量を2ヶで手配ください。

注2) 各金具に付属する部品は右記の通りです。フート・フランジ/本体取付用ボルト、2山クレビス/クレビス用ピン、軸用C形止め輪、本体取付用ボルト

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

方向制御機器
エアシリンダ
付属関連機器
アクチュエータ
ロータリ
エアーチャック
真空用機器
洗浄化機器
クリーン
エアフィルタ
モジュラ
圧力制御機器
管継手
駆動制御機器
検出スイッチ
流体制御用
電動
アクチュエータ
オートスイッチ