


マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ

25A-CY3R Series

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

型式表示方法

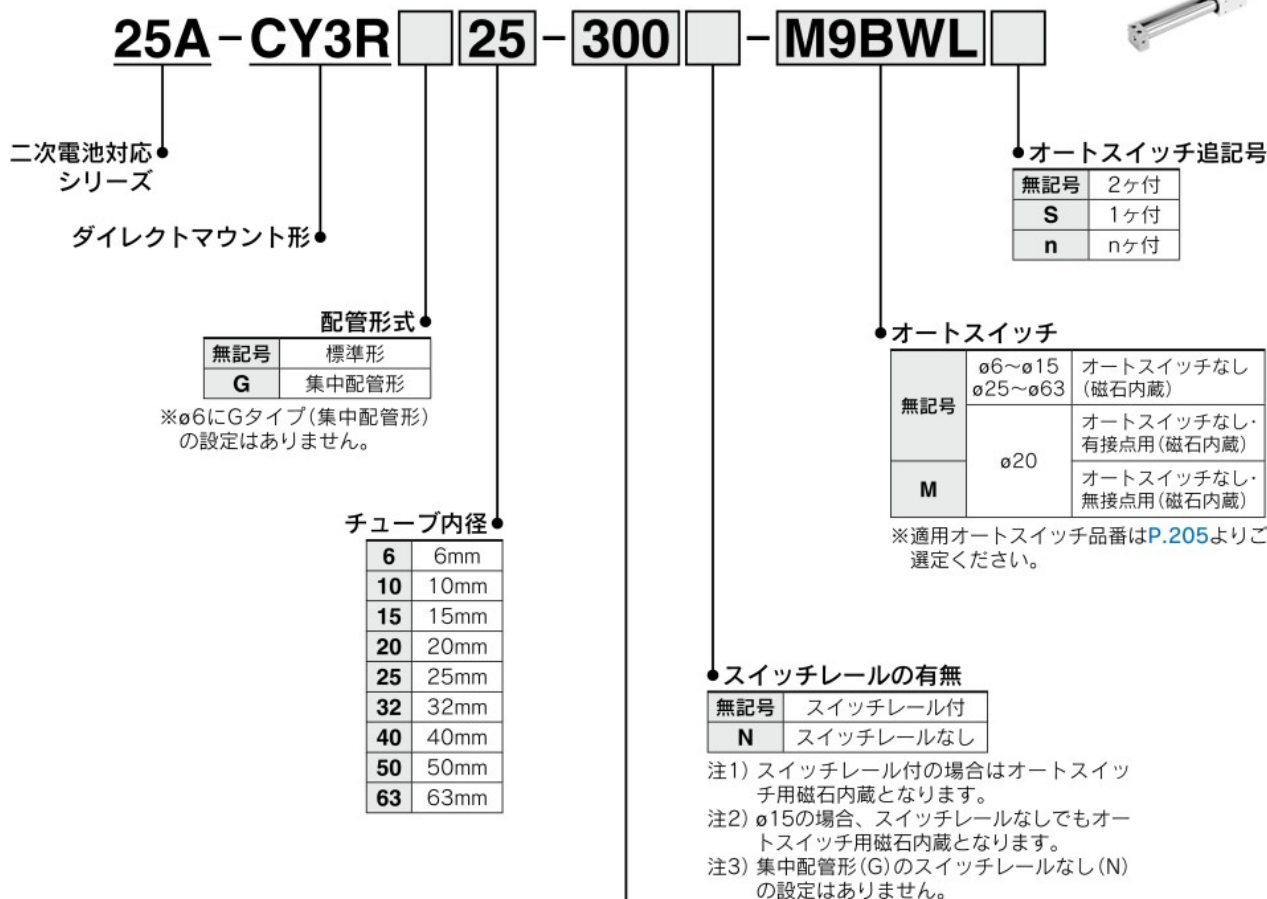

●シリンダストローク(mm)

チューブ内径	標準ストローク	スイッチなしの製作可能最大ストローク	スイッチ付の製作可能最大ストローク
6	50, 100, 150, 200	300	300
10	50, 100, 150, 200, 250, 300	500	500
15	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	1000	750
20	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800	1500	1000
25			1200
32			
40, 50, 63	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	2000	1500

注1) ストロークが長尺になるにしたがい、シリンダチューブのたわみ量が大きくなりますので、接続金具とのクリアランス量設定にご注意ください。
注2) 中間ストロークは1mm毎での対応が可能です。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)