


プラグインユニット／ベース配管形 Fキット(Dサブコネクタキット) 25A-VQ2000 Series

マニホールド型式表示方法

注) CE対応品はDC仕様のみです。  【オプション】

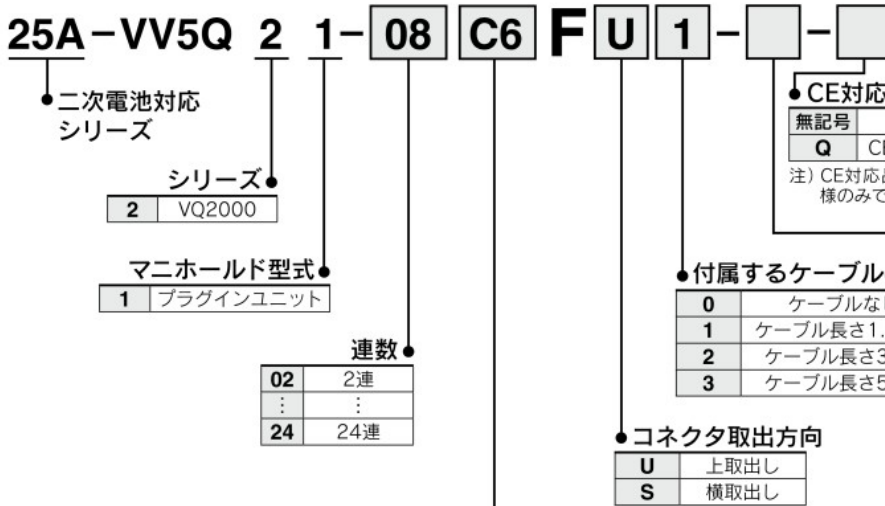

●シリンダポート管接続口径

記号	管接続口径
C4	φ4用ワンタッチ管継手付
C6	φ6用ワンタッチ管継手付
C8	φ8用ワンタッチ管継手付


●オプション

記号	オプション
無記号	なし
2	AC200,220V仕様
B ^{注2)}	背圧防止弁付
D	DINレール取付形
D0	DINレール金具付(DINレールなし)
D□ ^{注3)}	DINレール長さ指定(□:連数、02~24)
K ^{注4)}	配線仕様特殊(ダブル配線以外)
N	銘板プレート付
R ^{注5)}	外部パイロット
S	サイレンサ内蔵、直接吹出し

注1) 2つ以上となる場合には、アルファベット順にご記入ください。例)-BRS
 注2) 背圧防止弁付「-B」の場合は、マニホールド全連に付きます。必要とする連数のみ背圧防止弁をご使用の場合、マニホールド仕様書にて取付位置をご指示ください。
 注3) 指定可能な連数はマニホールド連数より長い連数です。
 注4) マニホールド仕様書にて配線仕様をご指示ください。
 注5) 外部パイロット仕様とする搭載バルブは外部パイロット仕様「R」にてご指示ください。

バルブ型式表示方法

注) CE対応品はDC仕様のみです。  【オプション】

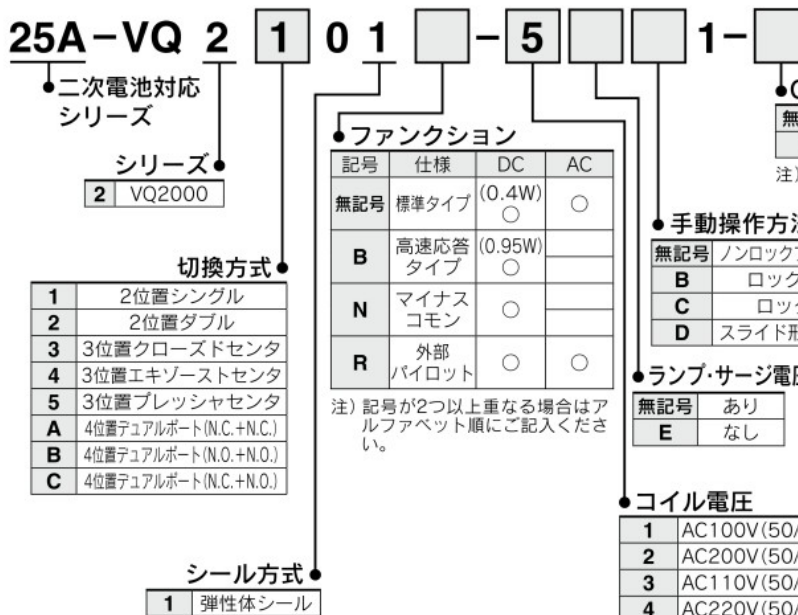

⚠ 注意

長期連続通電の使用においては、標準(DC)仕様をご使用ください。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)