

# 分離型 水用デジタルフロースイッチ／ マニホールド サプライタイプ PF3WS Series




## 型式表示方法

分離型  
(サプライタイプ)

PF3W S 03 D    - P 20 - 04

①    ②    ③    ④    ⑤    ⑥    ⑦


### ① マニホールドタイプ

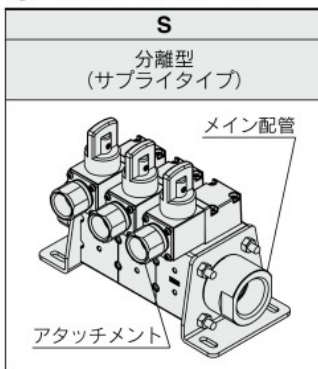

### ② システム

記号	連数	流量レンジ		
		04	20	40
01	1連	●	●	●
02	2連	●	●	●
03	3連	●	●	●
04	4連	●	●	●
05	5連	●	●	●
06	6連	●	●	—
07	7連	●	●	—
08	8連	●	●	—
09	9連	●	●	—
10	10連	●	●	—

### ③ メイン配管

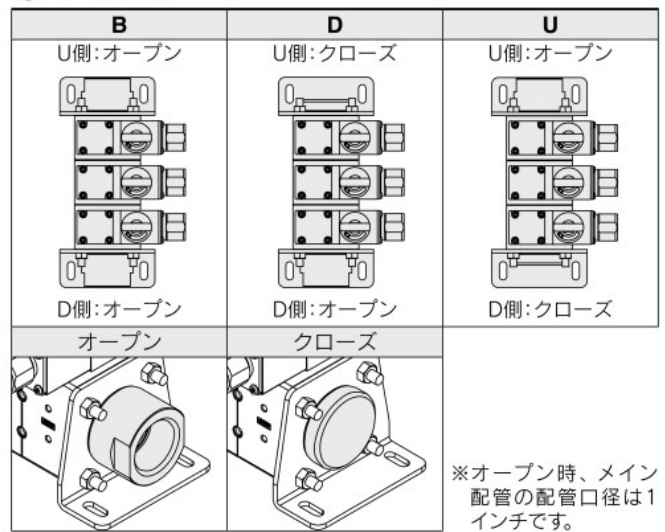

### ④ メイン配管/アタッチメント ねじ種類

無記号	Rc	
N	NPT	
F	G※	

メイン配管

アタッチメント

※ISO228準拠

### ⑤ サプライユニット構成

記号	無記号	S	P	W
流量調整弁	—	●	—	●
ストップ弁	—	—	●	●

※サプライユニットは流量スイッチに対応していません。  
 ※本製品の流量調整弁は常時流量を調整する用途、流量を止める用途に適していません。  
 ※本製品のストップ弁は流量を調整する用途に適していません。

### ⑥ 定格流量範囲 (流量レンジ)

記号	定格流量範囲 (流量レンジ)
04	0.5~4L/min
20	2~16L/min
40	5~40L/min

### ⑦ サプライユニット配管口径

記号	口径	定格流量範囲 (流量レンジ)		
		04	20	40
03	3/8	●	△注1)	—
04	1/2	—	●	△注1)
06	3/4	—	—	●

注1) オーダーメイド仕様