

電動アクチュエータ／高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動

LEJS Series



中間サポート内蔵タイプ▶P.193

LECY□ Series▶P.196

クリーン仕様▶P.657


二次電池対応▶P.671

モータレス仕様▶P.885



※下表 39 参照

型式表示方法

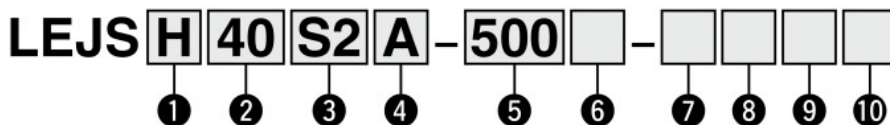

① 精度

無記号	基本形
H	高精度形

② サイズ

40
63

③ モータ種類

記号	種類	出力 [W]	アクチュエータサイズ	対応ドライバ※3	UL対応
S2※1	ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ)	100	40	LECSA□-S1	●
S3	ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ)	200	63	LECSA□-S3	●
S6※1	ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ)	100	40	LECSB□-S5 LECS□-S5 LECSS□-S5	—
S7	ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ)	200	63	LECSB□-S7 LECS□-S7 LECSS□-S7	—
T6※2	ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ)	100	40	LECSB2-T5 LECS□2-T5 LECSN2-T5-□	—
T7				200	63

※1：モータ種類S2、S6の場合、対応ドライバ番末尾がS1、S5になりますのでご注意ください。
 ※2：モータ種類T6の場合、対応ドライバはLECS□2-T5になりますので、ご注意ください。

ストローク対応表※4

型式	ストローク (mm)											
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	
LEJS40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
LEJS63	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※4：標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。

対応ドライバ

ドライバ種類	パルス入力タイプ/ ポジショニングタイプ	パルス入力タイプ	CC-Link直接入力 タイプ	SSCNETⅢタイプ	パルス入力タイプ	CC-Link直接入力 タイプ	SSCNETⅢ/H タイプ	ネットワークカード タイプ
シリーズ	LECSA	LECSB	LECS□	LECSS	LECSB-T	LECS□-T	LECSS-T	LECSN-T
ポイントテーブル数(点)※10	最大7	—	最大255	—	最大255	最大255(2局占有時)	—	最大255
パルス入力	○	○	—	—	○	—	—	—
ネットワーク対応	—	—	CC-Link	SSCNETⅢ	—	CC-Link	SSCNETⅢ/H	PROFINET EtherCAT® EtherNet/IP™
制御エンコーダ	インクリメンタル 17bitエンコーダ	アブソリュート 18bitエンコーダ	アブソリュート 18bitエンコーダ	アブソリュート 18bitエンコーダ	アブソリュート 22bitエンコーダ	アブソリュート 18bitエンコーダ	アブソリュート 22bitエンコーダ	アブソリュート 22bitエンコーダ
通信機能	USB通信	USB通信、RS422通信	USB通信、RS422通信	USB通信	USB通信、RS422通信	USB通信、RS422通信	USB通信	USB通信
電源電圧(V)	—	AC100~120V(50/60Hz) AC200~230V(50/60Hz)	—	—	AC200~240V (50/60Hz)	AC200~230V (50/60Hz)	AC200~240V (50/60Hz)	AC200~240V (50/60Hz)
参照ページ	P.777							

※10：LECSN-TはPROFINET、EtherCAT®のみ対応

④ リード [mm]

記号	LEJS40	LEJS63
H	24	30
A	16	20
B	8	10

⑤ ストローク [mm]※3

200	※3：詳細は下記 をご参照く ださい。
5	
1500	

⑥ モータオプション

無記号	なし
B	ロック付

⑦ ケーブル種類※5、※6、※7

無記号	ケーブルなし
S	標準ケーブル
R	ロボットケーブル (耐屈曲ケーブル)

※6：モータケーブル/エンコーダケーブルが付属します。(モータオプションがロック付の場合、ロックケーブルも付属します。)
 ※7：各ケーブルの標準コネクタ方向は、「軸側(A)」です。(詳細はP.796)

⑧ ケーブル長さ [m]※5、※8

無記号	ケーブルなし
2	2
5	5
A	10

※8：モータケーブル/エンコーダケーブル/ロックケーブル共通となります。

⑨ ドライバ種類※5

無記号	対応ドライバ	電源電圧(V)	UL対応
A1	LECSA1-S□	100~120	●
A2	LECSA2-S□	200~230	●
B1	LECSB1-S□	100~120	—
B2	LECSB2-S□	200~230	—
C1	LECS□1-S□	100~120	—
C2	LECS□2-S□	200~230	—
S1	LECSS1-S□	100~120	—
S2	LECSS2-S□	200~230	—
N2	LECSN2-T□	200~240	●
92	LECSN2-T□-9	200~240	—
E2	LECSN2-T□-E	200~240	—
P2	LECSN2-T□-P	200~240	—

⑩ I/Oケーブル長さ [m]※9

無記号	ケーブルなし
H	ケーブルなし(コネクタのみ)
1	1.5

※9：ドライバ種類で"ドライバなし"を選択した場合、"無記号：ケーブルなし"のみ選択が可能です。
 I/Oケーブルが必要な場合は、P.797をご確認ください。(P.797：オプション品のページを示します)

※5：ドライバ付きを選択した場合、ケーブルは付属されません。ケーブル種類、ケーブル長さを必ず選択してください。

例)
 S2S2：標準ケーブル(2m) + ドライバ(LECSS2)
 S2：標準ケーブル(2m)
 無記号：ケーブル/ドライバなし

オートスイッチにつきましてはP.210~213をご参照ください。