


電動アクチュエータ／高剛性スライダタイプ ベルト駆動

LEJB Series LEJB40・63



LECS□ Series ▶ P.201

型式表示方法

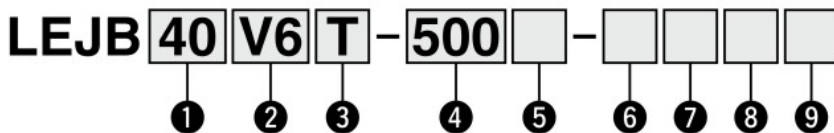

① サイズ

40
63

② モータ種類^{※1}

記号	種類	出力 [W]	アクチュエータサイズ	対応ドライバ
V6	ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ)	100	40	LECYM2-V5 LECYU2-V5
V7	ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ)	200	63	LECYM2-V7 LECYU2-V7

※1：モータ種類V6の場合、対応ドライバ品番末尾がV5になりますので、ご注意ください。

③ リード [mm]

記号	LEJB40	LEJB63
T	27	42

④ ストローク [mm]^{※2}

200
3000

※2：詳細は下記をご参照ください。

⑤ モータオプション

無記号	なし
B	ロック付

⑥ ケーブル種類^{※4,※5}

無記号	ケーブルなし
S	標準
R	ロボット(耐屈曲)

※5：モータケーブル／エンコーダケーブルが付属します。(モータオプションがロック付の場合、ロックケーブルも付属します。)

⑦ ケーブル長さ [m]^{※4,※6}

無記号	ケーブルなし
3	3
5	5
A	10
C	20

※6：モータケーブル／エンコーダケーブル／ロックケーブル共通となります。

※4：ドライバ付を選択した場合、ケーブルは付属されます。ケーブル種類、ケーブル長さを必ず選択してください。

⑧ ドライバ種類^{※4}

無記号	対応ドライバ	電源電圧 [V]
無記号	ドライバなし	—
M2	LECYM2-V□	200~230
U2	LECYU2-V□	200~230

⑨ I/Oケーブル長さ [m]^{※7}

無記号	ケーブルなし
H	ケーブルなし(コネクタのみ)
1	1.5

※7：ドライバ種類で"ドライバなし"を選択した場合、"無記号:ケーブルなし"のみ選択が可能です。I/Oケーブルが必要な場合は、P.808をご確認ください。(P.808:オプション品のページを示します)

ストローク対応表^{※3}

型式	ストローク (mm)													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	2000	3000	
LEJB40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
LEJB63	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※3：標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。

オートスイッチにつきましてはP.210~213ご参照ください。

対応ドライバ

ドライバ種類	MECHATROLINK-IIタイプ	MECHATROLINK-IIIタイプ
シリーズ	LECYM	LECYU
ネットワーク対応	MECHATROLINK-II	MECHATROLINK-III
制御エンコーダ	アブソリュート 20bitエンコーダ	
通信機器	USB通信、RS-422通信	
電源電圧 (V)	AC200~230V (50/60Hz)	
参照ページ	P.801	

LEFS
LEJB

LEJS
LEJB

LEL

LEM

LEY
LEYG

LES
LESH

LEPY
LEPS

LER

LEH

LEY-X5

11-LEFS

11-LEJS

25A-

LEC□

JXC□

LECS□
LECS□-T

LECY□

モータレス

LAT3