

電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形




LEMC Series LEMC25・32



△注意

LEM シリーズ	LEM□25	← E-MY シリーズ	E-MY□16
	LEM□32		E-MY□25

型式表示方法

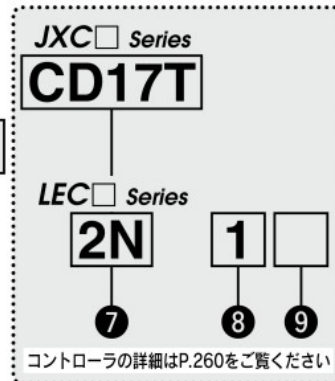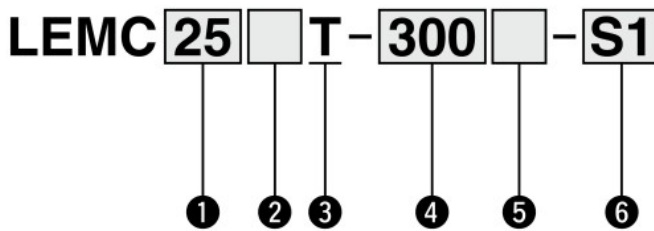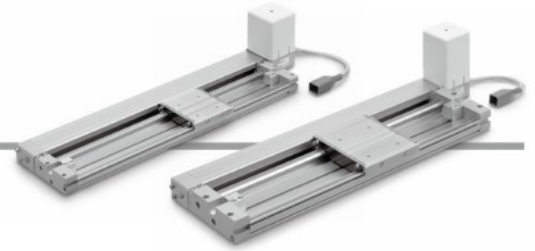


① サイズ

25
32

② モータ配置

無記号	上折返し
U	下折返し
L	対称、上折返し
LU	対称、下折返し

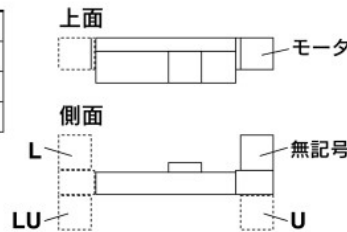

③ 相当リード

T	48mm
---	------

④ ストローク*1 *2 [mm]

ストローク	備考	
	サイズ	対応ストローク
50~2000	25	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000,1100,
50~2000	32	1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000

⑤ モータオプション

無記号	ロックなし
B	ロック付

⑥ アクチュエータケーブル種類・長さ*4

標準ケーブル [m]		ロボットケーブル [m]	
無記号	長さ	無記号	長さ
S1	1.5	R1	1.5
S3	3	R3	3
S5	5	R5	5
		R8	8*3
		RA	10*3
		RB	15*3
		RC	20*3

ストローク調整ユニットは製品に内蔵しています。

オートスイッチにつきましてはP.284~286をご参照ください。