

電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ リニアガイド1軸形・2軸形



LEMH/HT Series LEMH/LEMHT25・32



△注意

LEM シリーズ	LEM□25 LEM□32	← E-MY シリーズ	E-MY□16 E-MY□25
-------------	------------------	----------------	--------------------

型式表示方法

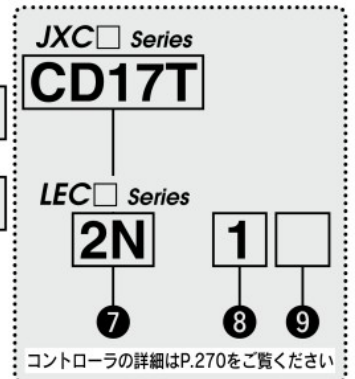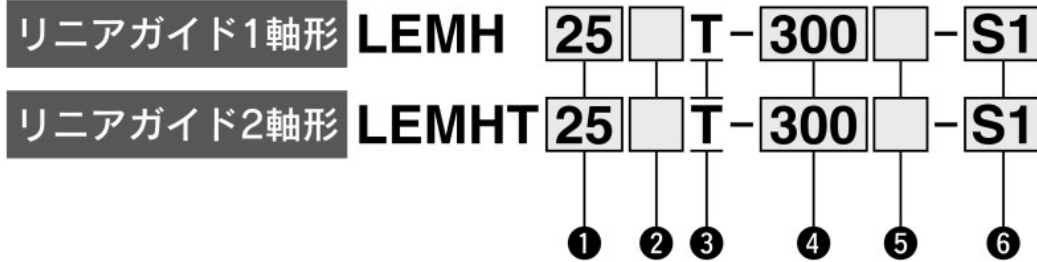


① サイズ

25
32

② モータ配置

無記号	上折返し
U	下折返し
L	対称、上折返し
LU	対称、下折返し

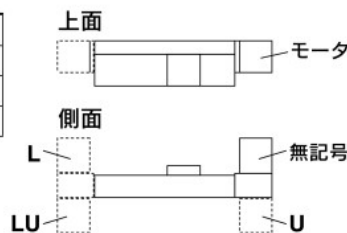

③ 相当リード

T	48mm
---	------

④ ストローク※1※2 [mm]

ストローク	備考	
	サイズ	対応ストローク
50~1000	25	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000
50~1500	32	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500

⑤ モータオプション

無記号	ロックなし
B	ロック付

⑥ アクチュエータケーブル種類・長さ※4

標準ケーブル [m]		ロボットケーブル [m]	
無記号	なし	R1	RA
S1	1.5	R3	RB
S3	3	R5	RC
S5	5	R8	8*3

ストローク調整ユニットは製品に内蔵しています。

オートスイッチにつきましてはP.284~286をご参照ください。