



電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 **二次電池対応**



25A-LEFS Series LEFS16・25・32・40

機種選定方法につきましては、P.31をご覧ください。

型式表示方法

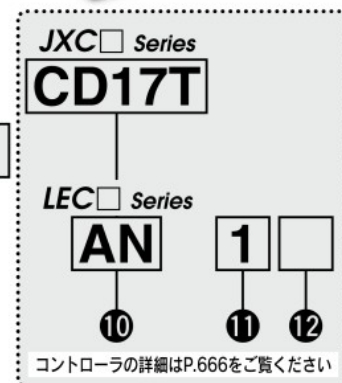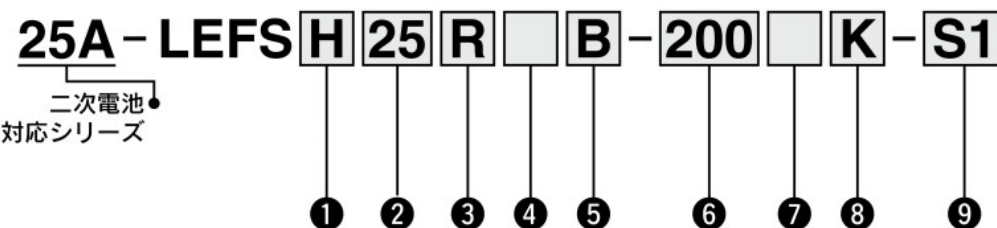

① 精度

無記号	基本形
H	高精度形

② サイズ

16
25
32
40

③ モータ配置

無記号	ストレート
R	右側折返し
L	左側折返し

④ モータ種類

記号	モータ種類	適用サイズ				対応コントローラ/ドライバ	
		LEFS16	LEFS25	LEFS32	LEFS40	JXCE1	LECP1
無記号	ステップモータ (サーボ DC24V)	●	●	●	●	JXC91	LECPA
A	サーボモータ (DC24V)	●	●	—	—	JXCP1	
						JXCD1	
						JXCL1	
						JXCM1	
						JXC51	
						JXC61	
						LECA6	

⑤ リード[mm]

記号	LEFS16	LEFS25	LEFS32	LEFS40
A	10	12	16	20
B	5	6	8	10

⑥ ストローク*1[mm]

ストローク	サイズ	備考
		対応ストローク
50~500	16	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
50~600	25	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600
50~800	32	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800
150~1000	40	150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000

⑦ モータオプション

無記号	ロックなし
B	ロック付

⑧ 位置決めピン穴

無記号	ハウジングB底面*2	
K	ボディ底面2ヶ所	

⑨ アクチュエータケーブル種類・長さ*4

標準ケーブル [m]	ロボットケーブル [m]
無記号	R1 1.5 RA 10*3
S1	R3 3 RB 15*3
S3	R5 5 RC 20*3
S5	R8 8*3

サポートガイド/LEFG Series
オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意いたしました。P.109



オートスイッチにつきましてはP.161~164をご参照ください。