

# エアキャッチセンサ ISA2 Series



## 型式表示方法

マニホールド

制御ユニットなし

IISA2 N **PL** - **3** **B**

制御ユニット付

IISA2 **C** **SL** - **3** **B** **1** **D** **E2**

制御ユニット

<b>C</b>	減圧弁+2ポート電磁弁付
<b>V</b>	2ポート電磁弁付

リード線取出しと  
供給ポートの方向

<b>SR</b>	集中配線供給ポート右側
<b>SL</b>	集中配線供給ポート左側
<b>PR</b>	個別配線供給ポート右側
<b>PL</b>	個別配線供給ポート左側

注) 供給ポートの方向は、スイッチを正面にして右側・左側を表します。

連数

<b>1</b>	1連
<b>2</b>	2連
<b>3</b>	3連
<b>4</b>	4連
<b>5</b>	5連
<b>6</b>	6連

オプション

無記号	ブラケットなし
<b>B</b>	ブラケット付
<b>D</b>	DINレール取付金具付

注) DINレールは別途発注してください。(P.879参照)

2ポート電磁弁の電圧

<b>1</b>	AC100V
<b>2</b>	AC200V
<b>3</b>	AC110V
<b>4</b>	AC220V
<b>5</b>	DC24V
<b>6</b>	DC12V
<b>36</b>	AC230V

● 減圧弁の圧力計<sup>注1)</sup>

※A	圧力計なし <sup>注2)</sup>	
<b>E2</b>	MPa 単記	0.2MPa 角形埋込式圧力計
※Z2	psi 単記	0.2MPa
<b>E4</b>	MPa 単記	0.4MPa
※Z4	psi 単記	0.4MPa
<b>G2</b>	MPa 単記	0.2MPa 丸形圧力計
※P2	psi 併記	0.2MPa
<b>G4</b>	MPa 単記	0.4MPa
※P4	psi 併記	0.4MPa


注1) psi表示のものは新計量法実施以降、日本国内で使用するために販売することはできません。

注2) 圧力計取付ねじは1/8です。

※ 受注生産

● 2ポート電磁弁の絞り/マニュアルロック

無記号	絞り、マニュアルロックなし
<b>C</b>	絞り付、マニュアルロックなし
<b>W</b>	絞りなし、マニュアルロック付
<b>M</b>	絞り、マニュアルロック付

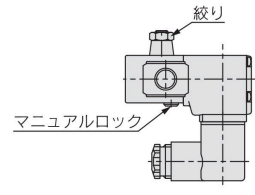

● 2ポート電磁弁のリード線取出方法

D	D0	T
D: DINコネクタ	D0: DINコネクタ (コネクタなし)	T: コジットターミナル
DL: DINコネクタ (ランプ付)		TL: コジットターミナル (ランプ付)