


13-22-MXQ series

エアライドテーブル
 ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25



型式表示方法

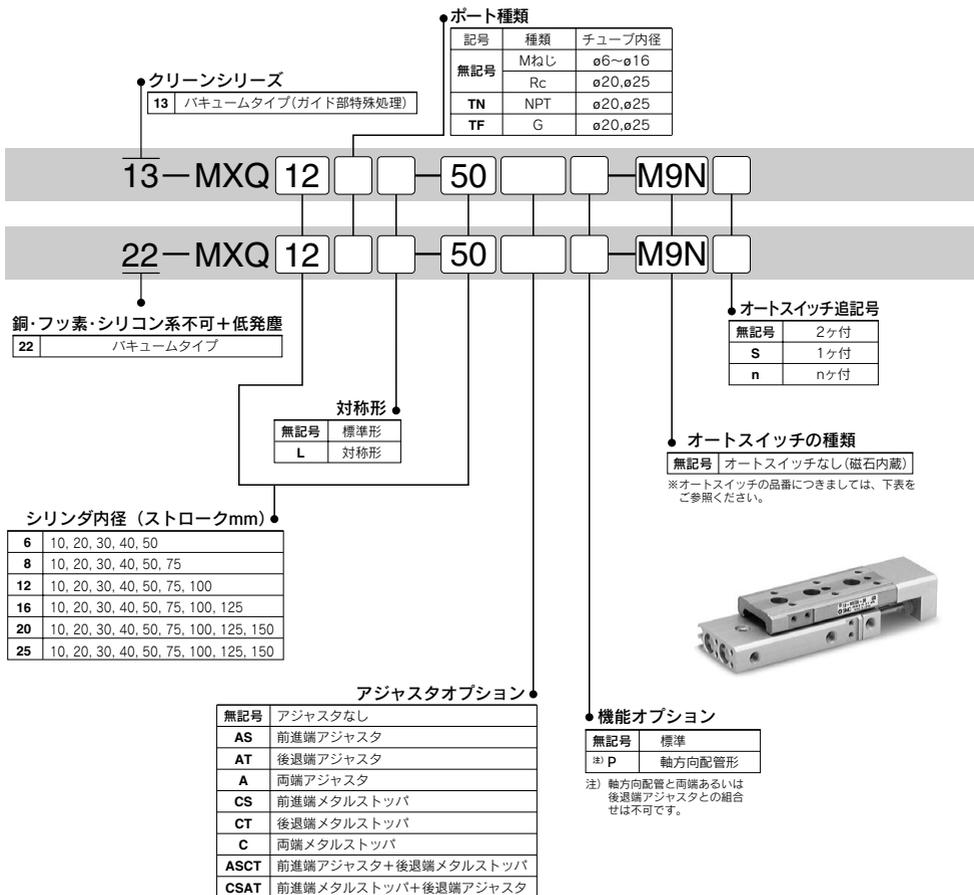

オートスイッチ仕様

(仕様詳細および下記以外のオートスイッチはホームページWEBカタログをご参照ください。)

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ型式	※リード線長さ(m)					適用負荷
					DC	AC		リード線取出し方向					
							横方向						
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	2線	24V	12V	A93	●	—	●	—	—	リレー-PLC
					24V	12V		●	—	●	○	—	
無接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN) 2線	24V	12V	M9N	●	●	●	○	—	リレー-PLC
					24V	12V		●	●	●	○	—	

※リード線長さ記号 0.5m……無記号 (例) M9N
 1m…… M (例) M9NM
 3m…… L (例) M9NL
 5m…… Z (例) M9NZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

PLC: シーケンスコントローラ

適用オートスイッチ一覧 → P.889参照