


11-MXP・MXPJ6 series

エアスライドテーブル
 ø6, ø10, ø12, ø16



型式表示方法

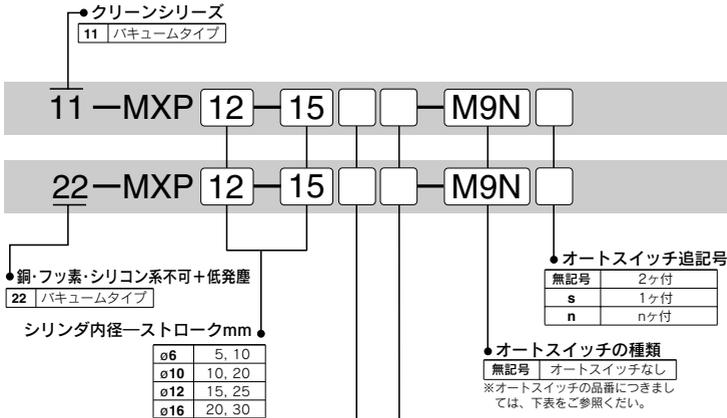

アジャスタオプション

無記号	ラバーストッパ
C	メタルストッパ
H	アジャスタなし

※11-MXP6シリーズのアジャスタは片側のみです。
 11-MXP6シリーズにアジャスタなしはありません。


オートスイッチ

無記号	マグネット、レール付
N	マグネット、レールなし

※マグネット、レールなしのタイプ (N) にはオートスイッチは取付けられません。



11-MXPJ6型式表示方法

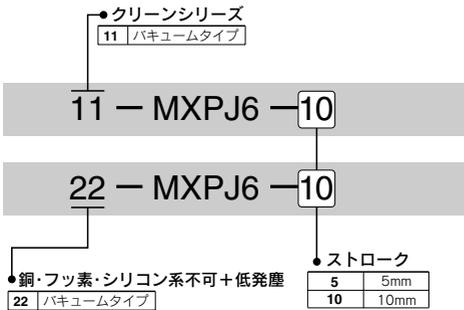

※11-MXPJ6にオートスイッチ付はありません。

オートスイッチ仕様 (仕様詳細および下記以外のオートスイッチはホームページWEBカタログをご参照ください。)

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧			オートスイッチ型式	※リード線長さ(m)		適用負荷	
					DC	AC	リード線取出し方向		0.5 (無記号)	3 (L)		
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	2線	24V	12V	100V	A93	●	●	—	リレー-PLC
無接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN) 2線	24V	12V	—	M9N	●	●	—	リレー-PLC
								M9B	●	●	—	

※リード線表示記号 0.5m……無記号 (例) A93
 3m……… L A93L

PLC : シーケンスコントローラ

適用オートスイッチ一覧 → P.889参照