


コンパクトスライド

25A-MXH Series

ø6, ø10, ø16, ø20

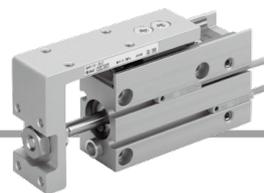

型式表示方法

25A - MXH 10 - 60 Z - M9BW

● 二次電池対応シリーズ

● コンパクトスライド

● チューブ内径

6	6mm
10	10mm
16	16mm
20	20mm

● シリンダストローク(mm)

6, 10, 16, 20	5, 10, 15, 20, 25, 30 40, 50, 60
----------------------	-------------------------------------

● オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付

● オートスイッチ

無記号 | オートスイッチなし(磁石内蔵)

※オートスイッチの品番につきましては、P.207をご参照ください。

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)