

# エアスライドテーブル

# 25A-MXS Series

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25



## 型式表示方法

エアスライドテーブル **25A-MXS** **16** **□** **□** - **50** **AS** - **M9BW** **□**

二次電池対応シリーズ

ポートねじの種類

無記号	Mねじ		ø6~ø16
	Rc		
<b>TN</b>	NPT		ø20, ø25
<b>TF</b>	G		

対称形

無記号	標準形
<b>L</b>	対称形

シリンダ内径(標準ストロークmm)

シリンダ内径	標準ストローク(mm)
<b>6</b>	10, 20, 30, 40, 50
<b>8</b>	10, 20, 30, 40, 50, 75
<b>12</b>	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
<b>16</b>	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
<b>20</b>	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
<b>25</b>	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
<b>S</b>	1ヶ付
<b>n</b>	nヶ付

オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし(磁石内蔵)
-----	-----------------

※オートスイッチの品番につきましては、P.207をご参照ください。

アジャスタオプション

無記号	アジャスタなし
<b>AS</b>	前進端アジャスタ
<b>AT</b>	後退端アジャスタ
<b>A</b>	両端アジャスタ
<b>BS</b>	前進端アブソーバ
<b>BT</b>	後退端アブソーバ
<b>B</b>	両端アブソーバ
<b>ASBT</b>	前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
<b>BSAT</b>	前進端アブソーバ+後退端アジャスタ


※25A-MXS6シリーズのショックアブソーバ付はありません。

※ショックアブソーバ付のアジャスタオプションを使用した場合、金属同士が衝突するため発塵の恐れがあります。

### 耐食性向上エアスライドテーブル

(オーダーメイド: 25A-MXS□-X1949)

ヘッドキャップ部品を耐腐食性の高い材質に変更。  
詳細につきましては当社営業にご確認ください。

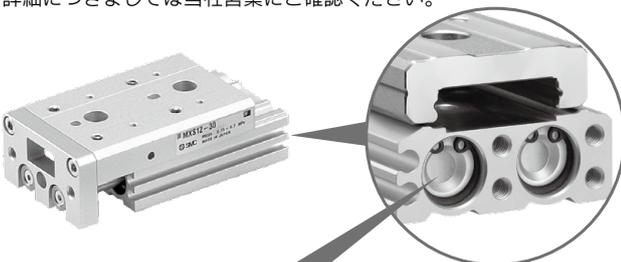

	変更後	変更前
ヘッドキャップ	アルミニウム	合成樹脂

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

方向制御機器

エアシリンダ

付属関連機器

ロータリ  
アクチュエータ

エアチャック

真空用機器

清浄化機器

クリーン  
エアフィルタ

モジュラ  
圧力制御機器

管継手/  
駆動制御機器

検出スイ  
ッチ

流体制  
御用

電動  
アクチュエータ

オート  
スイッチ