

エアスライドテーブル

25A-MXQ Series

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

型式表示方法



25A-MXQ 16 □ □ - 50 AS - M9BW □

●二次電池対応シリーズ

●ポートねじの種類

無記号	Mねじ	ø6~ø16
	Rc	
TN	NPT	ø20, ø25
TF	G	

●対称形

無記号	標準形
L	対称形

●シリンダ内径(標準ストロークmm)

シリンダ内径	標準ストローク(mm)
6	10, 20, 30, 40, 50
8	10, 20, 30, 40, 50, 75
12	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
16	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
20	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
25	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

●オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

●オートスイッチ

無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)

※オートスイッチの品番につきましては、P.207をご参照ください。

●アジャスタオプション

無記号	アジャスタなし
AS	前進端アジャスタ
AT	後退端アジャスタ
A	両端アジャスタ
BS	前進端アブソーバ
BT	後退端アブソーバ
B	両端アブソーバ
CS	前進端メタルストツパ
CT	後退端メタルストツパ
C	両端メタルストツパ
ASBT	前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
ASCT	前進端アジャスタ+後退端メタルストツパ
BSAT	前進端アブソーバ+後退端アジャスタ
BSCT	前進端アブソーバ+後退端メタルストツパ
CSAT	前進端メタルストツパ+後退端アジャスタ
CSBT	前進端メタルストツパ+後退端アブソーバ

※25A-MXQ6シリーズのショックアブソーバ付はありません。


※ショックアブソーバまたはメタルストツパ付のアジャスタオプションを使用した場合、金属同士が衝突するため発塵の恐れがあります。

耐食性向上エアスライドテーブル

(オーダーメイド: 25A-MXQ□-X771)

ヘッドキャップ部品を耐腐食性の高い材質に変更。

詳細につきましては当社営業にご確認ください。

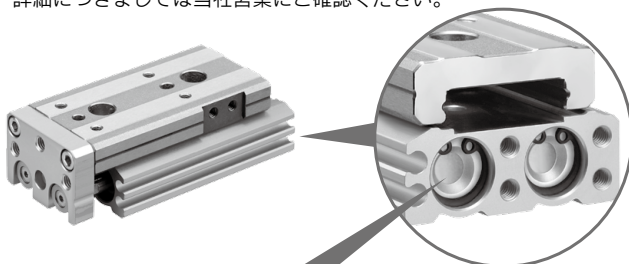

	変更後	変更前
ヘッドキャップ	アルミニウム	合成樹脂

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)