


薄形油圧シリンダ／複動：両ロッド

CH□QWB Series

ø20, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

3.5MPa

型式表示方法

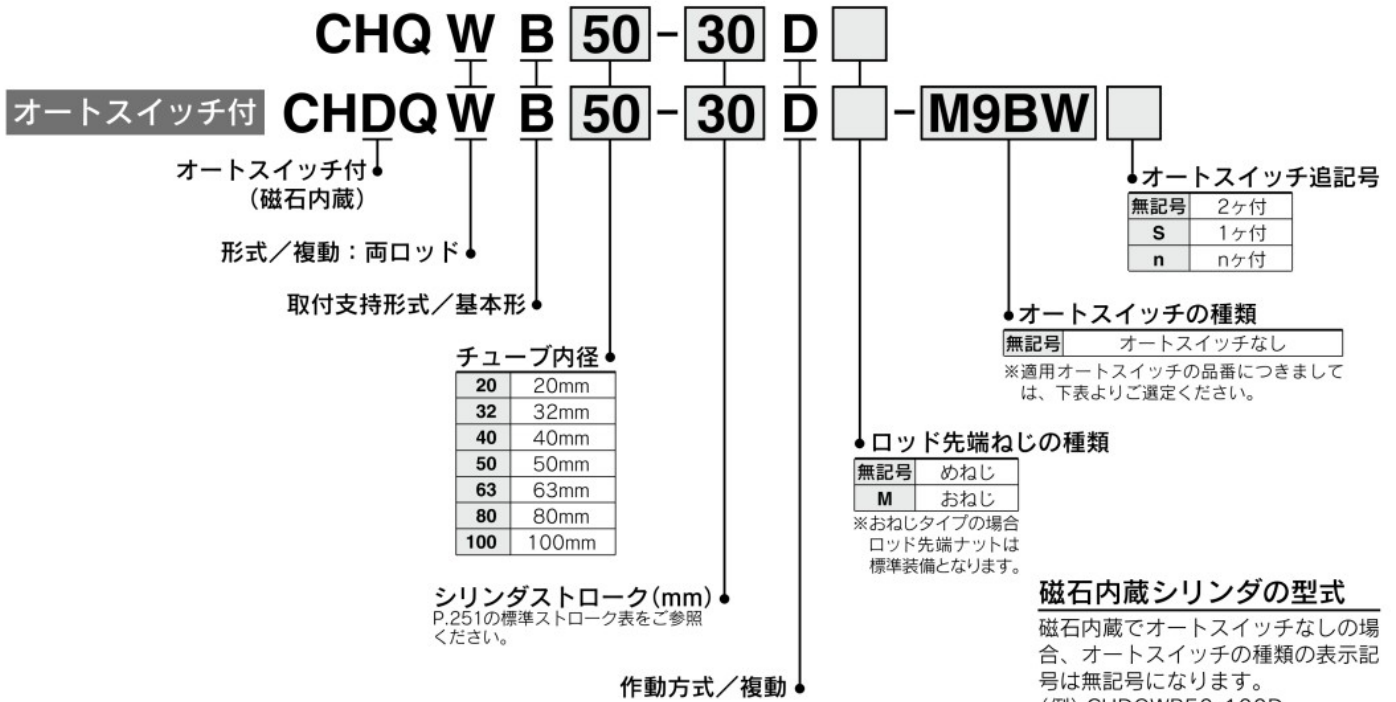

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類を表示記号は無記号になります。
(例) CHDQWB50-100D

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.431～490をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ (m)					汎用 コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)				
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線 (NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC回路		
				3線 (PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○			
	診断表示 (2色表示)	コネクタ	有	2線	12V	—	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—		
				J79C	—		●	—	●	●	●	—	—				
	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	3線 (NPN)	5V, 12V	—	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC回路		
				3線 (PNP)			M9PWW	M9PW	●	●	●	○	—	○			
				2線	12V		M9BWW	M9BW	●	●	●	○	—	○	—		
				3線 (NPN)	5V, 12V		*1M9NAV	*1M9NA	○	○	●	○	—	○			
	3線 (PNP)	5V, 12V	*1M9PAV	*1M9PA	○	○	●	○	—	○	IC回路						
	2線	12V	*1M9BAV	*1M9BA	○	○	●	○	—	○							
診断出力付 (2色表示)	コネクタ	有	4線	5V, 12V	—	F79F	—	●	—	●	○	—	○	IC回路			
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線 (NPN相当)	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC回路		
				—	—	200V	A72	A72H	●	—	●	—	—				
				2線	12V	100V	*2A93V	A93	●	●	●	●	—	—	—		
					5V, 12V	100V以下	A90V	A90	●	—	●	—	—	—		IC回路	
				コネクタ	有	12V	—	A73C	—	●	—	●	●	●	—		—
					有	5V, 12V	24V以下	A80C	—	●	—	●	●	●	●	—	—
				診断表示 (2色表示)	グロメット	有	—	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。

上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……無記号 (例) M9NW
1m…… M (例) M9NWM
3m…… L (例) M9NWL
5m…… Z (例) M9NWZ
なし…… N (例) J79CN

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.258をご参照ください。

※ブリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.474, 475をご参照ください。

※ø32～ø50でD-A9□(V), M9□(V), M9□W(V), M9□A(V)型をポート面以外に取付ける場合にはオートスイッチ取付金具を別途手配願います。

詳細はP.259をご参照ください。