


付属金具(オプション)

1山ナックルジョイント


材質: 鋳鉄

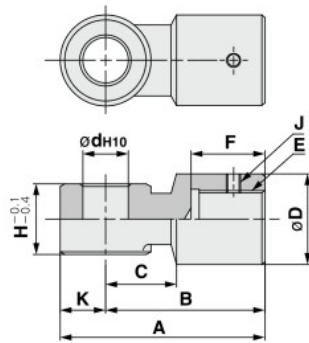

ロッド 系列	部品品番	チューブ 内径 (mm)	A	B	C	D	ϕd_{H10}	E	F	H	J	K
B系列	IH2-03B	32	76	60	25	32	16 ^{+0.07} ₀	M16×1.5	26	25	M5×0.8	16
	IH2-04B	40	76	60	25	32	16 ^{+0.07} ₀	M20×1.5	31	25	M5×0.8	16
	IH2-05B	50	90	70	30	40	20 ^{+0.084} ₀	M24×1.5	36	31.5	M5×0.8	20
	IH2-06B	63	145	115	45	60	31.5 ^{+0.1} ₀	M30×1.5	50	40	M6×1.0	30
	IH2-08B	80	145	115	45	60	31.5 ^{+0.1} ₀	M39×1.5	61	40	M6×1.0	30
	IH2-10B	100	185	145	57	79	40 ^{+0.1} ₀	M48×1.5	76	50	M8×1.25	40
C系列	IH2-03B	40	76	60	25	32	16 ^{+0.07} ₀	M16×1.5	26	25	M5×0.8	16
	IH2-05C	50	90	70	30	40	20 ^{+0.084} ₀	M20×1.5	31	31.5	M5×0.8	20
	IH2-06C	63	145	115	45	60	31.5 ^{+0.1} ₀	M24×1.5	40	40	M6×1.0	30
	IH2-06B	80	145	115	45	60	31.5 ^{+0.1} ₀	M30×1.5	50	40	M6×1.0	30
	IH2-10C	100	185	145	57	79	40 ^{+0.1} ₀	M39×1.5	63	50	M8×1.25	40

2山ナックルジョイント

材質: 鋳鉄


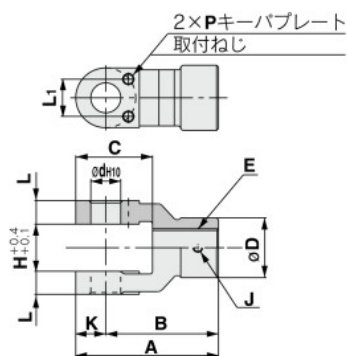


ロッド 系列	部品品番	チューブ 内径 (mm)	A	B	C	D	ϕd_{H10}	E	H	J	K	L	L1	P
B系列	YH2-03B	32	76	60	41	32	16 ^{+0.07} ₀	M16×1.5	25	M5×0.8	16	12.5	20	M6×1.0
	YH2-04B	40	76	60	41	32	16 ^{+0.07} ₀	M20×1.5	25	M5×0.8	16	12.5	20	M6×1.0
	YH2-05B	50	90	70	50	40	20 ^{+0.084} ₀	M24×1.5	31.5	M5×0.8	20	16	20	M6×1.0
	YH2-06B	63	145	115	75	60	31.5 ^{+0.1} ₀	M30×1.5	40	M6×1.0	30	20	24	M8×1.25
	YH2-08B	80	145	115	75	60	31.5 ^{+0.1} ₀	M39×1.5	40	M6×1.0	30	20	24	M8×1.25
	YH2-10B	100	185	145	95	80	40 ^{+0.1} ₀	M48×1.5	50	M8×1.25	40	25	26	M10×1.5
C系列	YH2-03B	40	76	60	41	32	16 ^{+0.07} ₀	M16×1.5	25	M5×0.8	16	12.5	20	M6×1.0
	YH2-05C	50	90	70	50	40	20 ^{+0.084} ₀	M20×1.5	31.5	M5×0.8	20	16	20	M6×1.0
	YH2-06C	63	145	115	75	60	31.5 ^{+0.1} ₀	M24×1.5	40	M6×1.0	30	20	24	M8×1.25
	YH2-06B	80	145	115	75	60	31.5 ^{+0.1} ₀	M30×1.5	40	M6×1.0	30	20	24	M8×1.25
	YH2-10C	100	185	145	95	80	40 ^{+0.1} ₀	M39×1.5	50	M8×1.25	40	25	26	M10×1.5

注) 2山ナックルジョイントには、ピン、キープレートおよびキャップボルトが付属されます。

キープレート

ロッド先端ナット

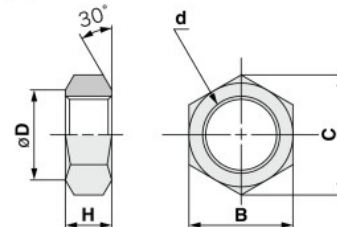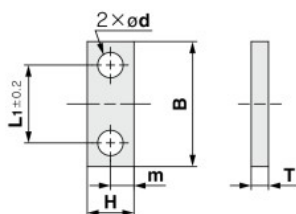


材質: 圧延鋼

部品品番	チューブ 内径(mm)	B	H	L1	m	T	d	使用する キャップボルト
KP-05	32・40・50	32	12	20±0.2	6	4.5	6.5	M6×10L
KP-08	63・80	44	18	24±0.2	9	4.5	9	M8×12L
KP-10	100	44	22	26±0.2	11	6	11.5	M10×14L

材質: 炭素鋼

ロッド系列	部品品番	チューブ 内径(mm)	B	C	D	H	d
B系列	NTH-040	32	22	25.4	21	10	M16×1.5
	NTH-050	40	27	31.2	26	12	M20×1.5
	NTH-060	50	32	37	31	14	M24×1.5
	NTH-080	63	41	47.3	40	17	M30×1.5
	NTH-100	80	55	63.5	54	20	M39×1.5
	NTH-125	100	70	80.8	69	26	M48×1.5
C系列	NTH-040	40	22	25.4	21	10	M16×1.5
	NTH-050	50	27	31.2	26	12	M20×1.5
	NTH-060	63	32	37	31	14	M24×1.5
	NTH-080	80	41	47.3	40	17	M30×1.5
	NTH-100	100	55	63.5	54	20	M39×1.5

2山クレビス・2山ナックルピン

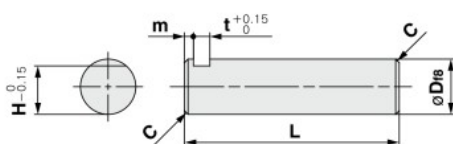

材質: 圧延鋼

部品品番	チューブ 内径(mm)	D ₁₈	C	L	m	t	H
CDH-04	32・40	16 ^{-0.016} _{-0.043}	1	62	2.5	4.8	14
CDH-05	50	20 ^{-0.020} _{-0.053}	1	76.5	3.5	4.8	18
CDH-08	63・80	31.5 ^{-0.025} _{-0.064}	1.5	93	3.5	4.8	28.5
CDH-10	100	40 ^{-0.025} _{-0.064}	2	117	6	6.3	35