


# 電動シリンダ LZB Series



## 型式表示方法

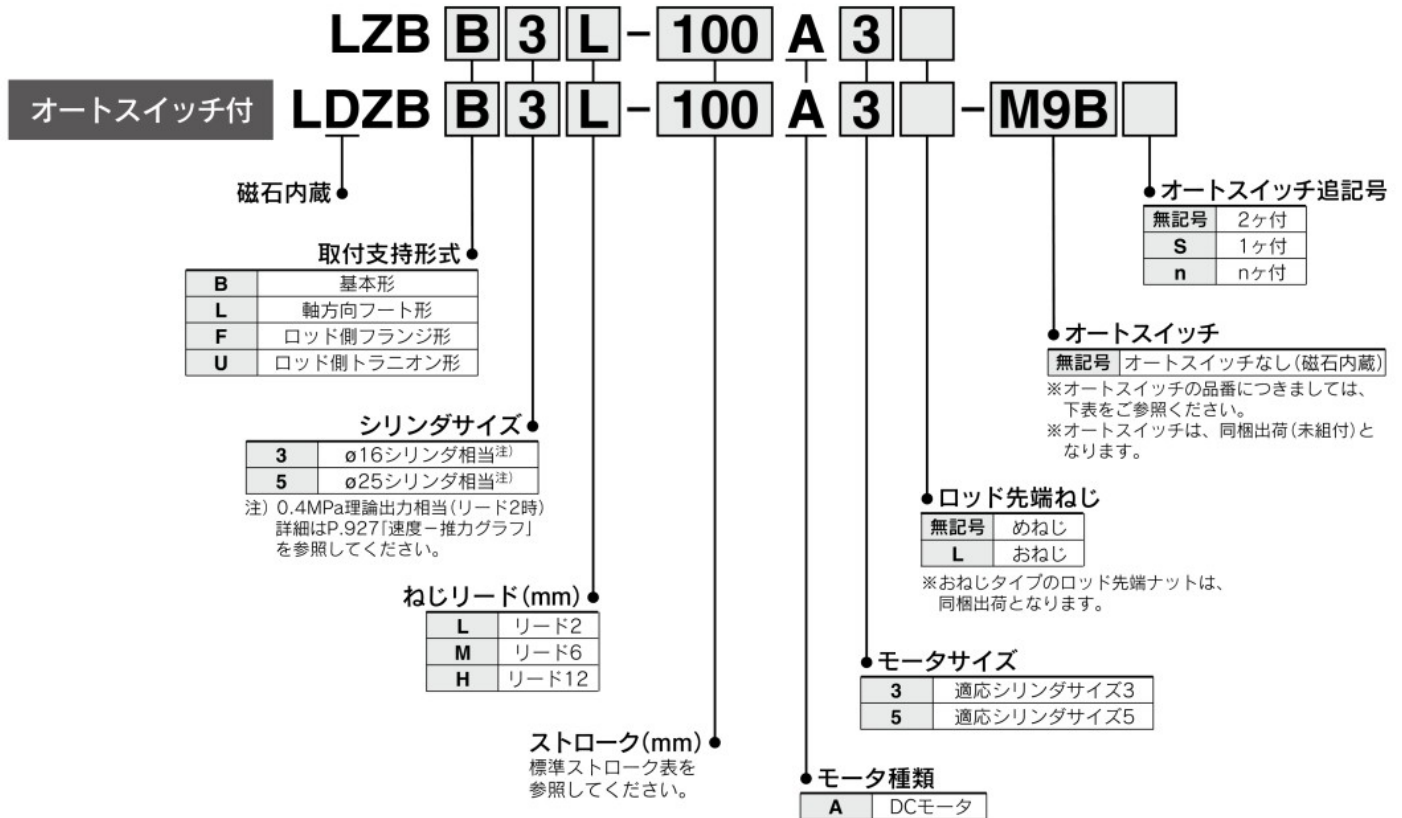

### 標準ストローク

シリンダサイズ	※標準ストローク(mm)
3, 5	25, 40, 50, 100, 200

※上記以外のストロークは受注生産となります。(製作可能最大ストローク:200mm)  
 トラニオン金具使用時の条件は下記の通りとなります。  
 ・最大ストローク:150mm  
 ・ねじリードL(リード2mm)のみ

### 適用オートスイッチ / オートスイッチの詳細仕様につきましてはP.944をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ 品番	※リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC		0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)		IC回路	リレー PLC	
ス イ ッ チ 無 接 点	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V 12V	—	M9N	●	●	●	○	○	—	—
				3線(PNP)					●	●	●	○			
				2線					●	●	●	○			

※リード線長さ表示記号 0.5m……………無記号 (例) M9B  
 1m…………… M M9BM  
 3m…………… L M9BL  
 5m…………… Z M9BZ

※○印の無接点オートスイッチは、受注生産となります。