


薄形デジタル圧力スイッチ

ZSE10(F)/ISE10 Series

型式表示方法

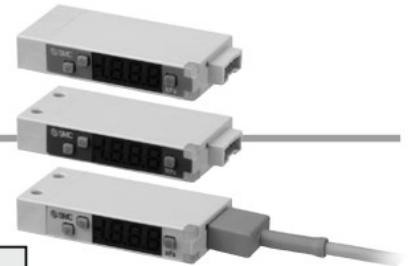

ZSE20
ISE20
ZSE30
ISE30
ZSE40
ISE40
ZSE10
ISE10
ISE70
ZSE80
ISE80
PS
ISA3
ISA2
ISE35
PSE
IS
ISG
ZSM1

正圧用

ISE10 - M5 - A - M

真空圧・連成圧用

ZSE10 - M5 - B - M

定格圧力範囲
ISE10 -0.100~1.000MPa

定格圧力範囲
ZSE10 0.0~-101.0kPa
ZSE10F -100.0~100kPa

オプション3

記号	校正証明書注)
無記号	—
K	○

注) 和英併記

配管仕様

M5	M5めねじ／側面配管注2) 配管ポート	01※	R1/8／側面配管注1) R1/8 配管アダプタ
M5R	M5めねじ／背面配管注2) 配管ポート	N01※	NPT1/8／側面配管注1) NPT1/8 配管アダプタ

※オーダーメイド

注1) 配管仕様01, N01の場合、継手が干渉するために密着取付および直接取付はできません。

注2) 管継手選定の際、直接取付、密着取付でご使用の場合は外形寸法図(P.72~73)を確認のうえ管継手をお選びください。

オプション2

無記号	なし
D注5)	パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
R注6)	DINレールアダプタ注7)

注5) 配管仕様が01, N01時には選択できません。
注6) 配管仕様がM5R, 01, N01時には選択できません。
注7) DINレールはお客様にてご用意願います。

出力仕様

A	NPNオープンコレクタ2出力
B	PNPオープンコレクタ2出力
C※	NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧
E※	PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧

※オーダーメイド

単位仕様

無記号	単位切換機能付注3)
M	SI単位固定注4)
P	単位切換機能付注3) (初期値psi)

注3) 新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。

注4) 単位 kPa, MPa

オプション1

無記号	リード線なし
G	コネクタ付リード線(リード線長さ2m) コネクタカバー付

オプション／部品品番

オプションが単体で必要な場合は下記品番で手配してください。

品番	オプション
ZS-39-5G	コネクタ付リード線(コネクタカバー付)(5芯、2m)
ZS-39-B	パネルマウントアダプタ
ZS-39-D	パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
ZS-39-R	DINレールアダプタ

品番	オプション
ZS-39-01	前面保護カバー
ZS-39-N1※	R1/8配管アダプタ
ZS-39-N2※	NPT1/8配管アダプタ

※オーダーメイド