

**41型**  
**42型**

# 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ SY3000・5000・7000 Series

**CE UK CA**  
[オプション]  
注) CE/UKCA対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

## マニホールド型式表示方法

### 41型/コンパクトタイプ

**SS5Y 5 - 41 - 05 - C8** □ - □

マニホールドシリーズ

3	SY3000
5	SY5000

マニホールド連数

02	2連
⋮	⋮
20	20連

※ブランキングプレート Ass'yの数も含みます。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

※ M5を除く。

#### CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

注) CE/UKCA対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

#### A・Bポート管接続口径 ねじ配管

記号	管接続口径	適用シリーズ
M5	M5×0.8	SY3000
01	1/8	SY5000

#### ワンタッチ管継手配管(ミリサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
C4	ø4ワンタッチ管継手	SY3000
C6	ø6ワンタッチ管継手	SY3000
C6	ø6ワンタッチ管継手	SY5000
C8	ø8ワンタッチ管継手	SY5000

#### ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
N3	ø5/32"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	SY5000
N9	ø5/16"ワンタッチ管継手	SY5000

### 42型/共通外部パイロット兼用タイプ

**SS5Y 5 - 42 - 05 - C8** □ - □

マニホールドシリーズ

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

マニホールド連数

02	2連
⋮	⋮
20	20連

※ブランキングプレート Ass'yの数も含みます。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

#### CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品

注) CE/UKCA対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

#### A・Bポート管接続口径 ねじ配管

記号	管接続口径	適用シリーズ
01	1/8	SY3000
02	1/4	SY5000
02	1/4	SY7000

#### ワンタッチ管継手配管(ミリサイズ)


記号	管接続口径	適用シリーズ
C4	ø4ワンタッチ管継手	SY3000
C6	ø6ワンタッチ管継手	SY3000
C6	ø6ワンタッチ管継手	SY5000
C8	ø8ワンタッチ管継手	SY5000
C10	ø10ワンタッチ管継手	SY7000

#### ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

記号	管接続口径	適用シリーズ
N3	ø5/32"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	SY3000
N7	ø1/4"ワンタッチ管継手	SY5000
N9	ø5/16"ワンタッチ管継手	SY7000
N11	ø3/8"ワンタッチ管継手	SY7000

## マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)

### 表示例

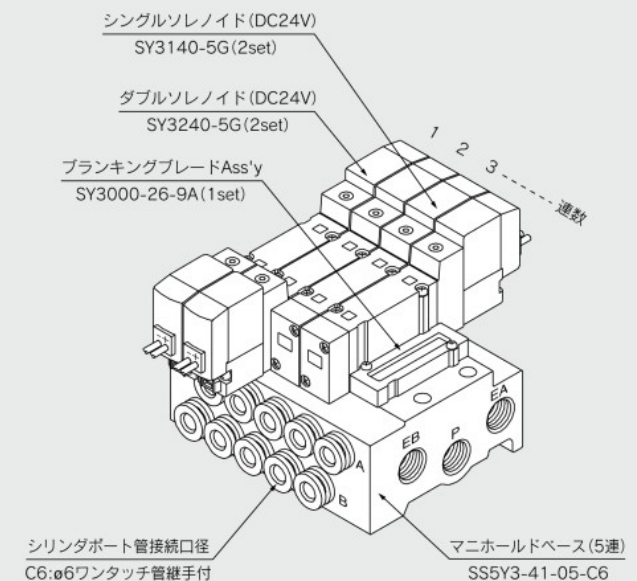

SS5Y3-41-05-C6……1set(41型5連マニホールドベース品番)  
\*SY3240-5G……2set(ダブルソレノイド品番)  
\*SY3140-5G……2set(シングルソレノイド品番)  
\*SY3000-26-9A……1set(ブランキングプレート Ass'y品番)

→ \*印は組み込み記号です。\*印を搭載する電磁弁等の品番の初めに付けてください。

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番を図に示す1連目により順番に併記してください。なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。