

モジュラ接続タイプ

VP 5 1 7 □ Y-5 D □ □ 1-□ □

シリーズ

5	VP500
7	VP700

圧力仕様


無記号	標準タイプ(0.7MPa)
K	高圧タイプ(1.0MPa)

DC仕様

5	DC24V
6	DC12V

AC仕様(50/60Hz)

1	AC100V
2	AC200V
3	AC110V[AC115V]
4	AC220V[AC230V]

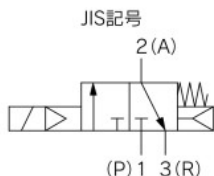

リード線取出し方法

DIN形ターミナル	DIN(EN175301-803C)形ターミナル
 D:コネクタ付	 DO:コネクタなし
 Y:コネクタ付	 YO:コネクタなし

※DIN形ターミナルの詳細につきましてはP.1070(VP300/500 低ワット仕様)をご参照ください。

流れ方向

無記号	左→右
R	右→左

注) ブラケットは同時梱包となり、組付けられていません。取付ねじ(2本)が付属します。

マニュアル

無記号:ノンロック プッシュ式	A:ノンロックプッシュ式 (手操作形)	E:プッシュターンロック式 (手操作形)

ランプ・サージ電圧保護回路

		DC	AC
無記号	ランプ・サージ電圧保護回路なし	○	○
S	サージ電圧保護回路付	○	— ^{注)}
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付	○	○

注) ACの場合、整流器でサージ電圧の発生を防止しているため“S”タイプはありません。

※DIN形のランプはコネクタに内蔵しているためDOZ, YOZはありません。

⚠ 注意

サージ電圧保護回路付は残留電圧を生じます。詳細につきましてはP.1070(VP300/500 低ワット仕様)をご参照ください。

簡易特注システム

モジュラ接続ユニット化(組付出荷)につきましては簡易特注システムで対応いたします。


ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。



ダウンロードはこちら

個別手配例

各製品は組付けられていません。個別手配のうえ、お客様での組付けとなります。

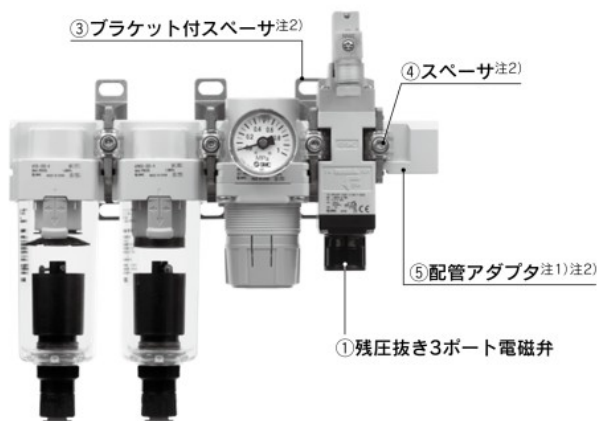

②AC30-A
エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
(AF30-A) (AFM30-A) (AR30-A)

注1) 残圧抜き3ポート電磁弁には接続ねじがありません。配管アダプタを別途手配してください。

注2) スパーサおよび配管アダプタ詳細はP.1106をご参照ください。

- ①残圧抜き3ポート電磁弁 VP517Y-5DZ1 1ヶ
- ②エアコンビネーション AC30C-03DG 1ヶ
- ③ブラケット付スパーサ Y300T-A 1ヶ
- ④スパーサ Y300-A 1ヶ
- ⑤配管アダプタ E300-03-A 1ヶ

適用コンビネーション&アタッチメント型式

3ポート 残圧排気弁	エアコンビ ネーション	スパーサ	ブラケット付 スパーサ	配管アダプタ	サイレンサ
VP517	AC25□-A AC30□-A	Y300-A	Y300T-A	E300-□03-A	AN30-03 AN302-03
VP717	AC40□-A	Y400-A	Y400T-A	E400-□04-A	AN40-04 AN402-04

注) スパーサの詳細につきましてはP.1106をご参照ください。