

## 型式表示方法

注) CE/UKCA対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

定格電圧		バルブオプション				
無記号	V	Y	W	E		
1	AC100V 50/60Hz	●	●	—	—	●
2	AC200V 50/60Hz	●	●	—	—	●
3	AC110V 50/60Hz	●	●	—	—	●
4	AC220V 50/60Hz	●	●	—	—	●
5	DC24V	●	●	●	●	●
6	DC12V	●	●	●	●	●
7	AC240V 50/60Hz	●	●	—	—	●

注1) CE/UKCA対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。  
注2) その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。



直接配管形

**VK332** - 1 G - M5 - [ ] - [ ]

ベース配管形

**VK334** - 1 G - 01 - [ ] - [ ]



### バルブオプション

無記号	標準品
V	真空用
Y	低ワット用
W	真空・低ワット用
E	長期通電用

### リード線取出し方法

CE/UKCA 対応	DC	G-グロメット (リード線長さ: 300mm)	H-グロメット (リード線長さ: 600mm)	D-DIN形 ターミナル	DO*-DIN形ターミナル (コネクタなし)
		AC	●	●	●

※ コネクタ品番は、P.1228をご参照ください。

### 管接続口径(Aポート)

M5	M5×0.8
01	1/8

※ P、RポートはM5

### オプション

無記号	なし
F	ブラケット付 (取付けられていません)

### オプション品番

品名	品番	備考
ブラケット	VK300-43-2A	ビス付

### ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

### 管接続口径

無記号	サブプレートなし
01	1/8(サブプレート付)

### CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品*

注) CE/UKCA対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

### ランプ・サージ電圧保護回路



無記号*		CE/UKCA対応
無記号*	なし	●
S	サージ電圧保護回路付	●
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)	●

注) ランプはコネクタに内蔵されているためDOZの品番はありません。

※ 長期通電AC仕様は整流器が搭載されているためダイオードが付属します。

## 構造図

### JIS記号

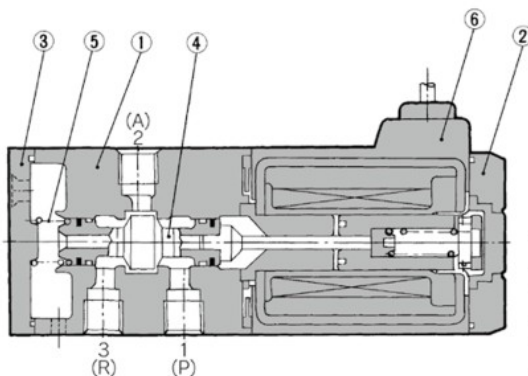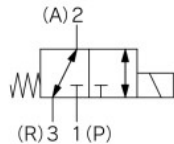

### 構成部品

番号	部品名	材質	備考
1	ボディ	アルミダイカスト	プラチナシルバ
2	カバー	樹脂	黒色
3	エンドカバー	樹脂	黒色
4	スプール弁Ass'y	アルミ・NBR	
5	復帰スプリング	SUS	
6	モールドコイル	樹脂	黒色