

型式表示方法

注) CE/UKCA対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

バルブオプション		無記号	Y
1	AC100V 50/60Hz	●	—
2	AC200V 50/60Hz	●	—
3	AC110V 50/60Hz	●	—
4	AC220V 50/60Hz	●	—
5	DC24V	●	●
6	DC12V	●	●
7	AC240V 50/60Hz	●	—

注1) CE/UKCA対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。
注2) その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。



直接配管形

VK3120 - 1 G - M5

ベース配管形

VK3140 - 1 G - 01



バルブオプション	
無記号	標準品
Y*	低ワット用(DC2W)

※適用電圧はDC12V、24Vになります。

ランプ・サージ電圧保護回路		CE/UKCA対応
無記号	なし	●
S	サージ電圧保護回路付	●
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)	●

注) CE/UKCA対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

※ランプはコネクタに内蔵されているためDOZの品番はありません。

リード線取出し方法

CE/UKCA対応	DC	AC	G-グロメット (リード線長さ: 300mm)	H-グロメット (リード線長さ: 600mm)	D-DIN形 ターミナル	DO*-DIN形ターミナル (コネクタなし)
●	●	—	●	●	●	●
—	—	●	—	—	—	—

※コネクタ品番は、P.1239をご参照ください。

管接続口径 (P、A、Bポート)

M5	M5×0.8
01	1/8

※R1、R2ポートはM5

オプション

無記号	なし
F	ブラケット付 (取付けられていません)

オプション品番

品名	品番	備考
ブラケット	VK300-43-2A	ビス付

CE/UKCA対応

無記号	—
Q	CE/UKCA対応品*

注) CE/UKCA対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。


ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

管接続口径

無記号	サブプレートなし
01	1/8(サブプレート付)

構造図

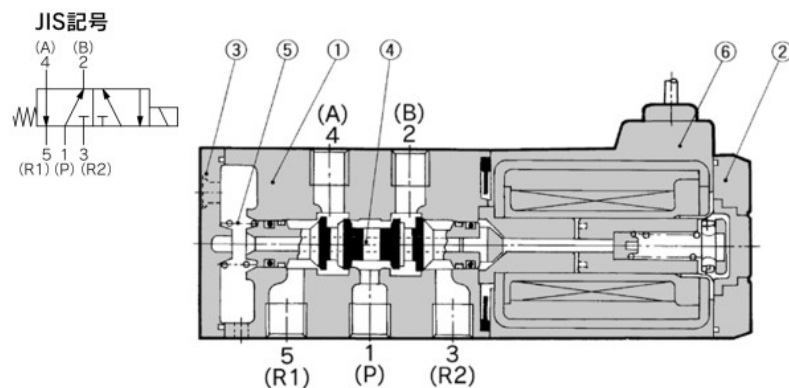

構成部品

番号	部品名	材質	備考
1	ボディ	アルミダイカスト	プラチナシルバー
2	カバー	樹脂	黒色
3	エンドカバー	樹脂	黒色
4	スプール弁Ass'y	アルミ・NBR	
5	復帰スプリング	SUS	
6	モールドコイル	樹脂	黒色