

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ

VT307 Series

弾性体シール

CE UKCA RoHS

【オプション】
注) CE/UKCA対応品のリード線取出し方法は
DIN形ターミナルのみです。

型式表示方法

V T 307 □ □ - 5 G □ 1 - 01 □ - F - □

ボディ形式

T	直接配管形
O	マニホールド用

バルブオプション

無記号	標準形
E※	長期通電形
Y※	低消費電力形
V※	真空仕様形
W※	低消費電力形・真空仕様形

※標準

圧力仕様

無記号	標準タイプ(0.7MPa)
K※	高圧タイプ(1MPa)

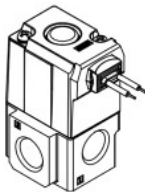
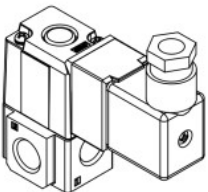
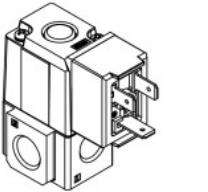
※標準

定格電圧

定格電圧	無記号	E	Y	V	W
1	AC100V 50/60Hz	●	●	—	—
2	AC200V 50/60Hz	●	●	—	—
3※	AC110V 50/60Hz	●	●	—	—
4※	AC220V 50/60Hz	●	●	—	—
5	DC24V	●	●	●	●
6※	DC12V	●	●	●	●
7※	AC240V 50/60Hz	●	●	—	—

※標準

リード線取出方法

グロメット	DIN形ターミナル
 G: リード線 長さ300mm H: リード線 長さ600mm	 D: コネクタ付  DO: コネクタなし
CE/UKCA 対応 DC	—
AC	—

注) DOの場合、ガスケットは別手配になります。ガスケット品番はP.1245をご参照ください。



VV061

VV100

V100

S070

VQD

VQD-V

VK

VT

CE/UKCAマーキング

無記号	なし
Q	CE/UKCA対応品※

※D/DO/DZ/DOZのみ

ブラケット

無記号	なし
F	ブラケット付

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

管接続口径

無記号	ポートなし(マニホールド用)
01	1/8 (6A)
02	1/4 (8A)

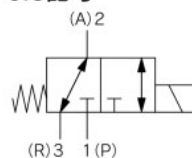
ランプ・サージ電圧保護回路

無記号	なし
S	サージ電圧保護回路付 (グロメットタイプのみ)
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付 (DIN形ターミナルタイプのみ)

サージ電圧保護回路付



JIS記号



マニホールド用

型式	適用マニホールド形式	付属品
VO307□(-Q)	共通または単独排気形	切換板(DXT152-14-1A)注) 取付ねじ(NXT013-3)

注) 長期通電形は異なります。P.1247の付属品をご参照ください。

オプション

品名	部品品番
ブラケット	DXT152-25-1A(ねじ付)