

C(L)KQG32-X3036

交換部品

■ガイドピン手配品番

CKQG32X- **075** **R**

ガイドピン径
※表1参照

ガイドピン形状

 


表1. ガイドピン径

記号	075	076	077	078	079	080	095	096	097	098	099	100	105	106	107	108	109	110	115	116	117	118	119	120
ガイドピン径[mm]	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0
適用ワーク穴径[mm]	ø8用						ø10用						ø11用						ø12用					
ガイドピン形状	丸型												丸型、ダイヤ型											

記号	125	126	127	128	129	130	135	136	137	138	139	140	145	146	147	148	149	150	155	156	157	158	159	160
ガイドピン径[mm]	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0
適用ワーク穴径[mm]	ø13用						ø14用						ø15用						ø16用					
ガイドピン形状	丸型、ダイヤ型																							

記号	175	176	177	178	179	180	195	196	197	198	199	200
ガイドピン径[mm]	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0
適用ワーク穴径[mm]	ø18用						ø20用					
ガイドピン形状	丸型、ダイヤ型											


■クランプアームAss'y手配品番

適用ワーク穴径	手配品番
ø8用	CKQ32-54-117ZV-R
ø10, ø11用	CKQ32-54-118ZV-R
ø12, ø13用	CKQ32-54-119ZV-R
ø14, ø15用	CKQ32-54-120ZV-R
ø16用	CKQ32-54-121ZV-R
ø18, ø20用	CKQ32-54-122ZV-R

※穴用C型止め輪が1ヶ付属されます。

オプション

■シム

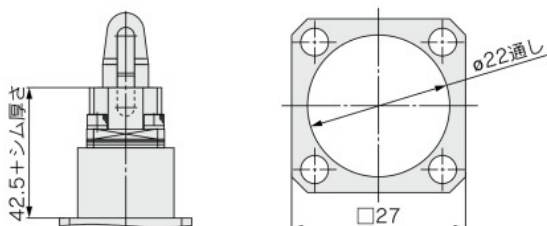

部品名称	部品品番	備考
シムA	CKQ32-36A746MN	板厚1 (mm)
シムB	CKQ32-36B746MN	板厚0.5 (mm)

- シムは最大3mmまで装着可能です。
- オートスイッチ(D-M9□Vを除く)をご使用になる際、シムの厚さ+ワーク厚さが2mmを超えた場合、オートスイッチを最高感度位置に設定できない可能性がありますのでご注意願います。