

CRB2/CRBU2 Series(サイズ10, 15, 20, 30, 40)

簡易特注品

-XA1~-XA24:軸形状パターンⅠ

軸形状パターンは簡易特注システムにて対応致します。

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。


表示記号

-XA1~-XA24


軸形状パターンⅠ

適用軸形式：W(標準)

標準形／CRB2 Series

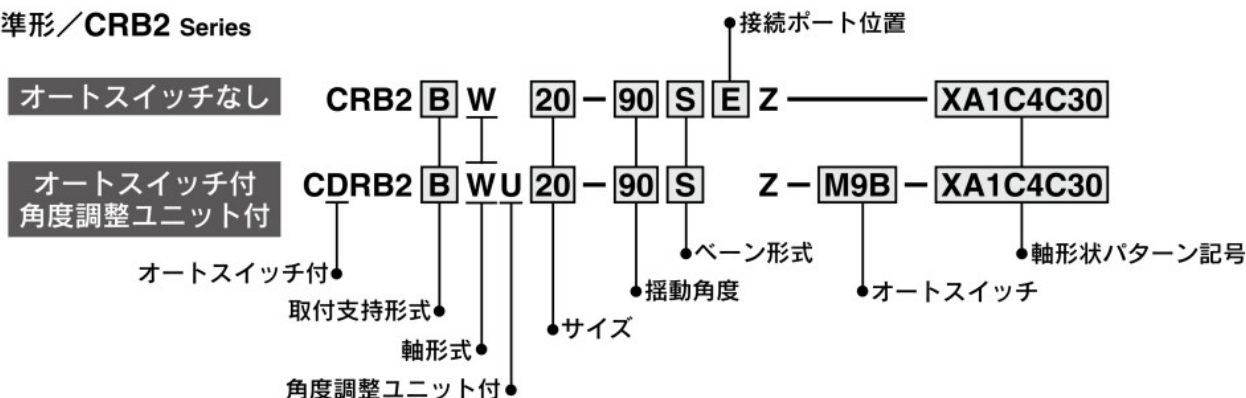

フリーマウント形／CRBU2 Series

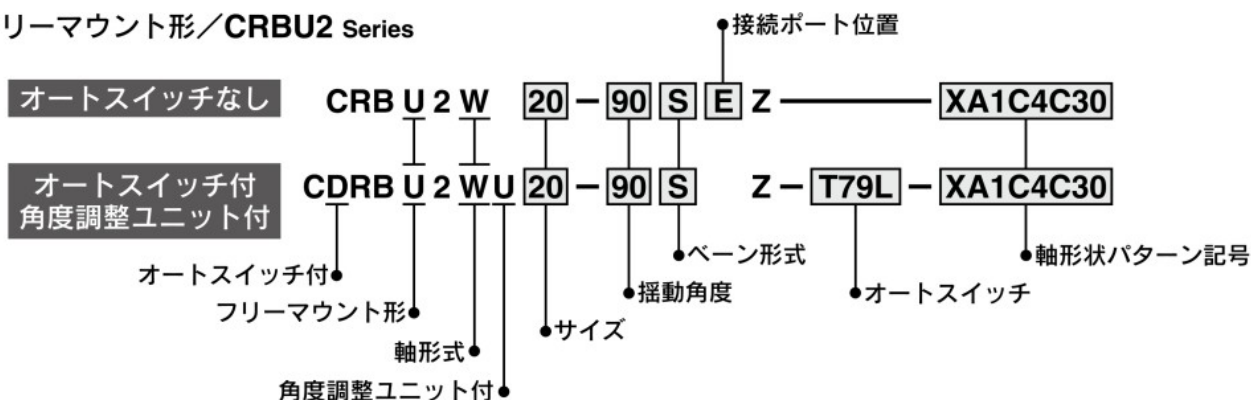

軸形状パターン記号

●軸方向：上(長軸側)

記号	内容	適用サイズ				
		10	15	20	30	40
XA1	先端めねじ	●	●	●	●	●
XA3	先端おねじ	●	●	●	●	●
XA5	段付丸軸加工	●	●	●	●	●
XA7	段付丸軸およびおねじ	●	●	●	●	●
XA9	標準面取部の長さ変更	●	●	●	●	●
XA11	二面取り	●	●	●	●	●
XA14※	シャフト貫通穴+先端めねじ	●	●	●	●	●
XA17	シャフトを短くする	●	●	●	●	●
XA21	段付丸軸および二面取り	●	●	●	●	●
XA23	直角面取り	●	●	●	●	●
XA24	ダブルキー	●	●	●	●	●

※オートスイッチ付、角度調整ユニット付の場合は選択できません。

●軸方向：下(短軸側)

記号	内容	適用サイズ				
		10	15	20	30	40
XA2※	先端めねじ	●	●	●	●	●
XA4※	先端おねじ	●	●	●	●	●
XA6※	段付丸軸加工	●	●	●	●	●
XA8※	段付丸軸およびおねじ	●	●	●	●	●
XA10※	標準面取部の長さ変更	●	●	●	●	●
XA12※	二面取り	●	●	●	●	●
XA15※	シャフト貫通穴+先端めねじ	●	●	●	●	●
XA18※	シャフトを短くする	●	●	●	●	●
XA22※	段付丸軸および二面取り	●	●	●	●	●

●両軸

記号	内容	適用サイズ				
		10	15	20	30	40
XA13※	シャフト貫通穴	●	●	●	●	●
XA16※	シャフト貫通穴+両軸端めねじ	●	●	●	●	●
XA19※	シャフトを短くする	●	●	●	●	●
XA20※	回転軸を逆に組付け	●	●	●	●	●