


ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形

MSUB Series

サイズ: 1, 3, 7, 20

型式表示方法

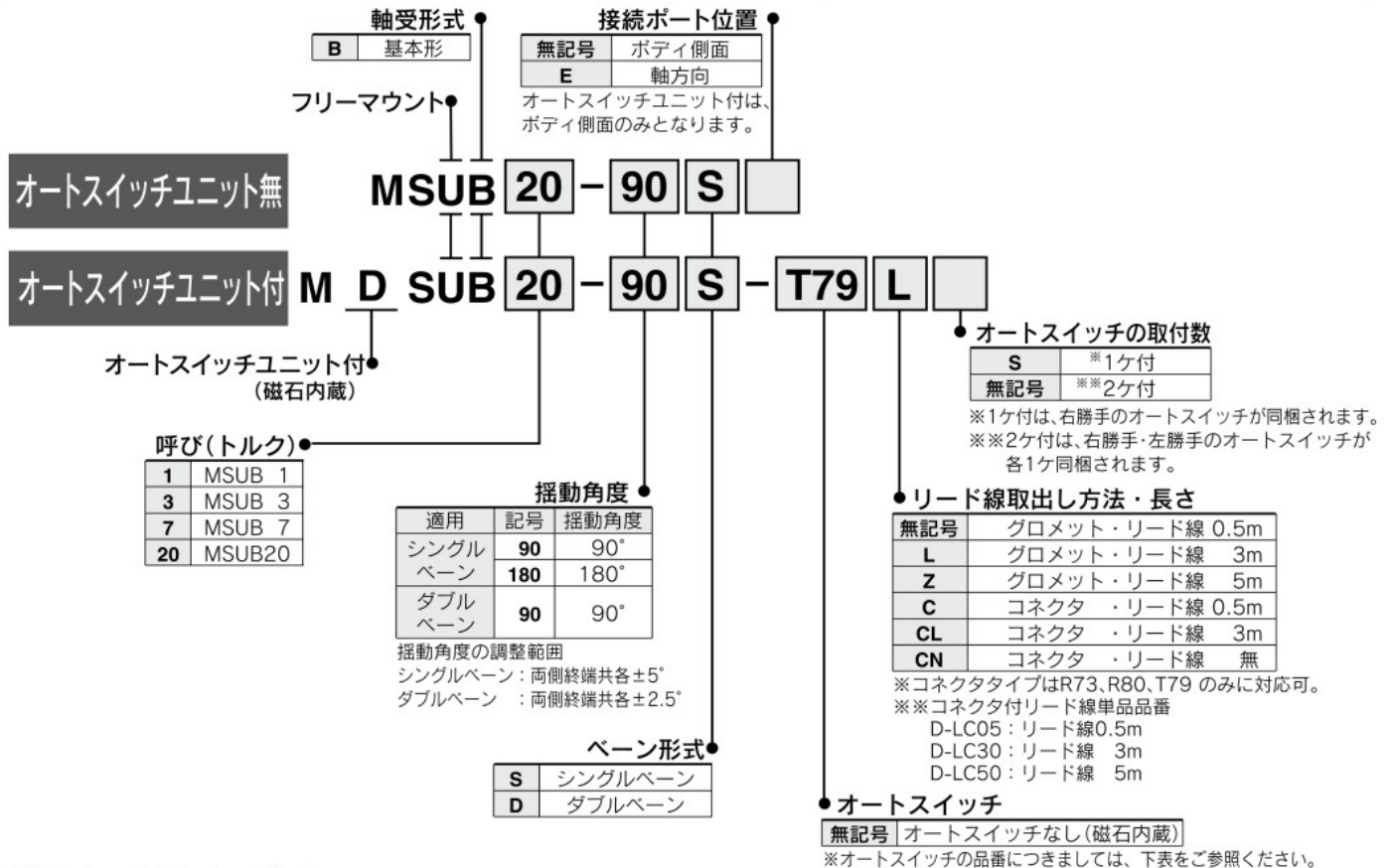

適用オートスイッチ / オートスイッチの詳細仕様は、P.929~983をご参照ください。

適用型式	種類	特殊機能	リード線取だし	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線種類	*リード線長さ(m)				プリワイヤコネクタ	適用負荷	
						DC	AC	縦取出し	横取出し		0.5(無記号)	3(L)	5(Z)	なし(N)			
																	5V, 12V
MDSUB1 MDSUB3	無接点 オート スイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN) 3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	S99V	S99	キャプタイヤ コード	●	●	○	—	○	IC回路
									S9PV	S9P		●	●	○	—		
	有接点 オート スイッチ	—	—	有	2線	5V, 12V, 100V	5V, 12V, 24V, 100V	—	90	平行コード	●	●	●	—	—	IC回路	
								—	90A		●	●	●	—			
								—	97		●	●	●	—			
MDSUB7 MDSUB20	無接点 オート スイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN) 3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	—	S79	キャプタイヤ コード	●	●	○	—	○	IC回路
									—	S7P		●	●	○	—		
	有接点 オート スイッチ	—	—	有	2線	48V, 100V	100V	—	T79	平行コード	●	●	○	—	—	IC回路	
								—	T79C		●	●	●	●			
								—	R73		●	●	○	—			
								—	R73C		●	●	●	●			
								—	R80		●	●	○	—			
—	R80C	●	●	●	●												

*リード線長さ記号 0.5m……無記号(例)R73C
3m…… L (例)R73CL
5m…… Z (例)R73CZ
なし…… N (例)R73CN
*オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。

*○印のオートスイッチは受注生産となります。
*無接点オートスイッチプリワイヤコネクタ付詳細は P.970, 971をご参照ください。

手配例: MSUB20シングルベーンタイプの場合
(接続ポート位置をボディ側面に選定)
1.標準形(オートスイッチ無)揺動角度90°、
ポート位置ボディ側面MSUB20-90S
2.オートスイッチユニット付(オートスイッチ無)
揺動角度180°、ポート位置ボディ側面
MDSUB20-180S
3.オートスイッチユニット付+オートスイッチR73、
揺動角度180°、ポート位置ボディ側面
MDSUB20-180S-R73