


# 3ポジションロータリテーブル

# MSZ Series

サイズ：10, 20, 30, 50

## 型式表示方法

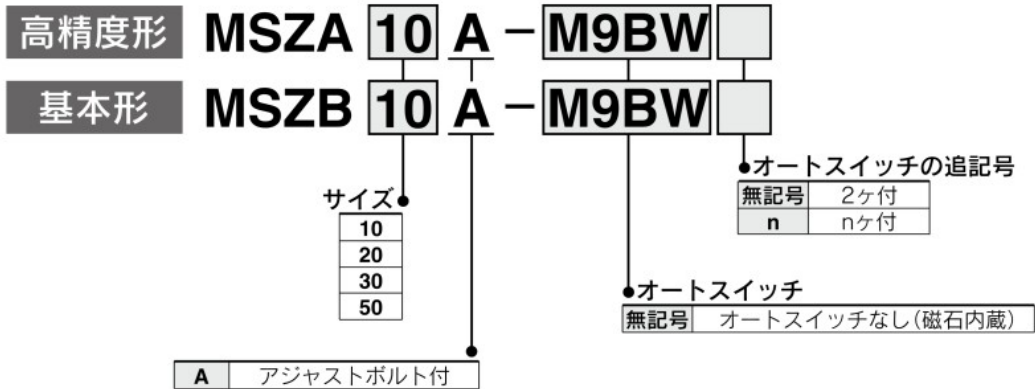

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.929~983をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧			オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC		縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線(PNP)				M9PV	M9P	●	●	●	○	○			
				2線				M9BV	M9B	●	●	●	○	○			
				3線(NPN)				M9NVV	M9NV	●	●	●	○	○			
				3線(PNP)				M9PVV	M9PV	●	●	●	○	○			
				2線				M9BVV	M9BV	●	●	●	○	○			
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	—	—	*1 M9NAV	*1 M9NA	○	○	●	○	○	IC回路	—
				3線(PNP)					*1 M9PAV	*1 M9PA	○	○	●	○	○		
				2線					*1 M9BAV	*1 M9BA	○	○	●	○	○		
				2線													
オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線 (NPN相当)	24V	12V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC回路	—	
				2線				*2 A93V	A93	●	●	●	●	—	—	—	リレー、 PLC
			無	2線	24V	12V	100V 100V以下	A90V	A90	●	—	●	—	—	IC回路	—	

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチを取り付けることは可能ですが、ロータリアクチュエータは耐水性向上タイプではありません。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW  
1m…………… M (例) M9NWM  
3m…………… L (例) M9NWL  
5m…………… Z (例) M9NwZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※無接点オートスイッチプリワイヤコネクタ付詳細は P.970,971をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。

CRB

CRB□2

CRB1

MSU

CRJ

CRA1

CRQ2

MSQ

MSQA  
MSQB

MSZ

CRQ2X  
MSQX

MRQ

D-□