


クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ)

MHK2 Series

ø12, ø16, ø20, ø25

型式表示方法

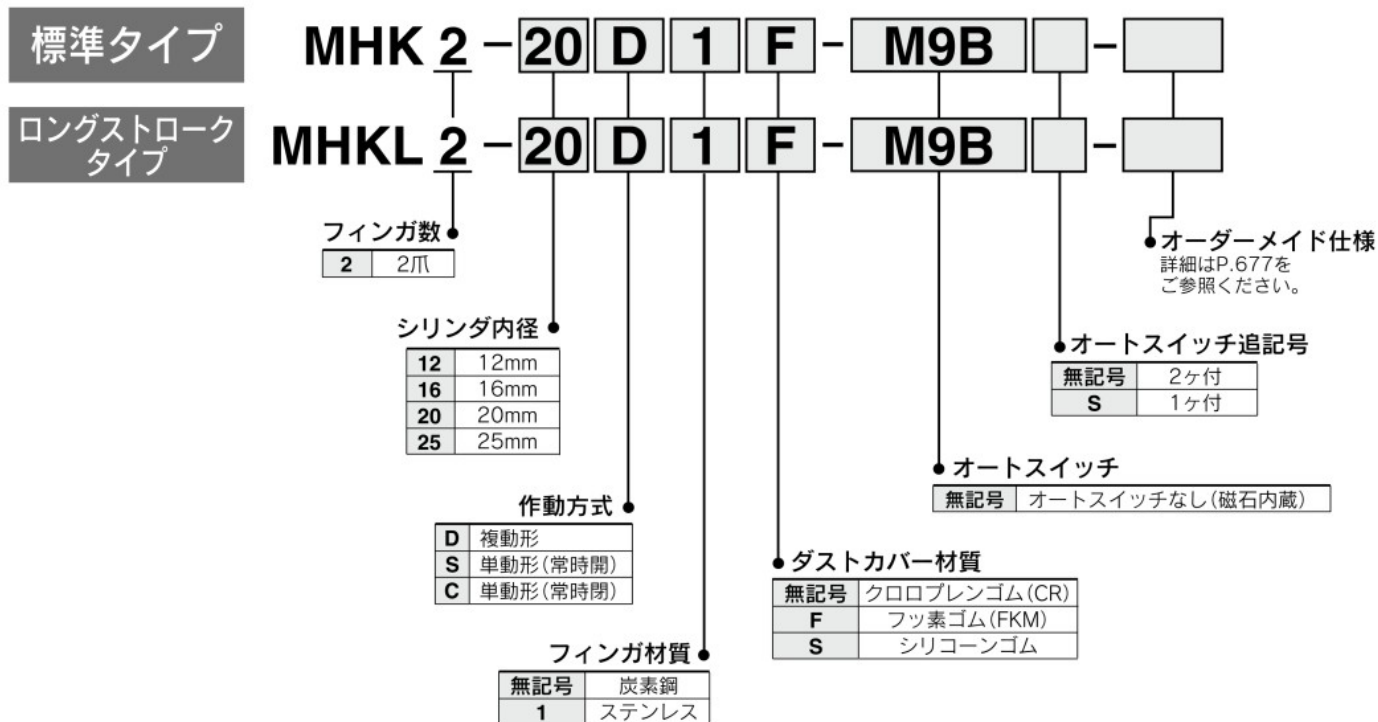

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.929～983をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※				プリワイヤ コネクタ	適用負荷			
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)					
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線(PNP)				M9PV	M9P	●	●	●	○	○			
				2線				M9BV	M9B	●	●	●	○	○			—
	診断表示(2色表示)			3線(NPN)				5V, 12V	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	○		IC回路
				3線(PNP)					M9PWV	M9PW	●	●	●	○	○		
	耐水性向上品(2色表示)			2線				12V	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	○		—
				3線(NPN)				5V, 12V	※M9NAV	※M9NA	○	○	●	○	○		IC回路
				3線(PNP)				12V	※M9PAV	※M9PA	○	○	●	○	○		
				2線				12V	※M9BAV	※M9BA	○	○	●	○	○		—
				2線						○	○	○	○	○	○		—

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
1m.....M (例) M9NWM
3m.....L (例) M9NWL
5m.....Z (例) M9NWX

注) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。