


# 180°開閉形カム式エアチャック

## MHY2 Series

ø10, ø16, ø20, ø25

### 型式表示方法

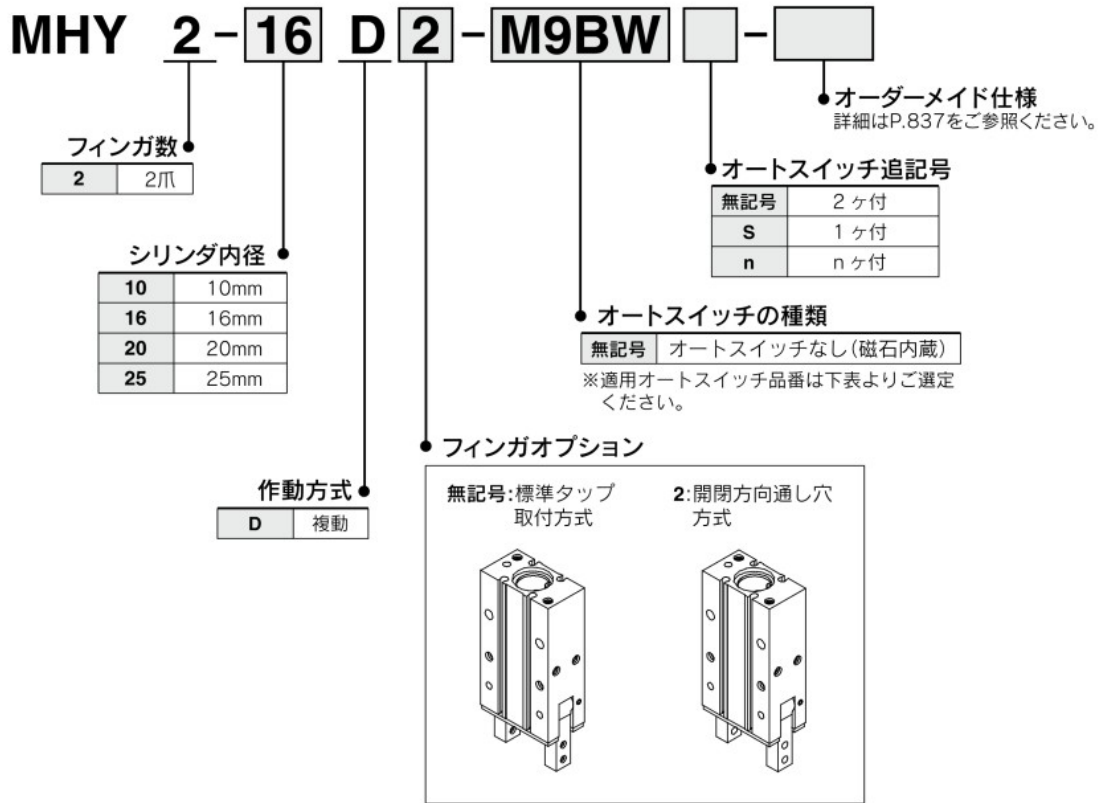

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.929~983をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※				プリワイヤコネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
無接点オートスイッチ	診断表示 (2色表示)	グローメット	有	3線(NPN)	24V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー PLC	
				3線(PNP)					●	●	●	○	○			
				2線					●	●	●	○	○			
				3線(NPN)					●	●	●	○	○			
				3線(PNP)					●	●	●	○	○			
				2線					●	●	●	○	○			
	耐水性向上品 (2色表示)	—	—	—	3線(NPN)	—	—	M9NAV	M9NA	○	○	●	○	○	IC回路	—
					3線(PNP)					○	○	●	○	○		
					2線					○	○	●	○	○		
					2線					○	○	●	○	○		

※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m.....M (例) M9NWM  
3m.....L (例) M9NWL  
5m.....Z (例) M9NWZ

注1) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。