

使用冷媒 R407C(HFC)

# IDF100F・125F・150F Series

適用コンプレッササイズ: 100kW, 125kW, 150kW  
(最高入口空気温度: 60℃ 最高周囲温度: 45℃)

## 型式表示方法

空冷仕様

IDF 100F - 30 -

無記号  
C  
G  
K  
P  
R  
V

無記号  
1  
2  
3

サイズ	エアコンプレッササイズ <sup>注)</sup>
100F	100kW
125F	125kW
150F	150kW

注) 目安ですので、実際のコンプレッサ能力を照合ください。

記号	電圧
30	三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)

オプション


記号 <sup>注1)</sup>	内容
無記号	なし
C	銅管防錆処理
G	中国語銘板、中国語取扱説明書付
K	中圧仕様(1.6MPaまで)
P	金属銘板付
R	漏電ブレーカ付
V	タイマー式電磁弁型オートドレン付

注1) 複数のオプションの組合せはアルファベットの順に表示してください。  
注2) 遠隔運転、停止および運転、異常信号取出端子は標準装備されています。  
注3) オプション仕様の詳細につきましては、P.61~66をご参照ください。

●排熱方向指定記号

記号	内容
無記号	背面から排熱
1	右側面から排熱 <sup>注)</sup>
2	左側面から排熱 <sup>注)</sup>
3	上面から排熱 <sup>注)</sup>

注) 1と2と3の組合せはできません。(排熱面を指定できるのは1面のみです)

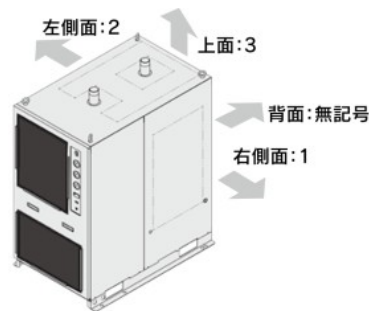

水冷仕様

IDF 100F - 30 -

無記号  
C  
G  
K  
P  
R  
V

W  
4  
5

サイズ	エアコンプレッササイズ <sup>注)</sup>
100F	100kW
125F	125kW
150F	150kW

注) 目安ですので、実際のコンプレッサ能力を照合ください。

記号	電圧
30	三相 AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)

オプション


記号 <sup>注)</sup>	内容
無記号	なし
C	銅管防錆処理
G	中国語銘板、中国語取扱説明書付
K	中圧仕様(1.6MPaまで)
P	金属銘板付
R	漏電ブレーカ付
V	タイマー式電磁弁型オートドレン付

注1) 複数のオプションの組合せはアルファベットの順に表示してください。  
注2) 遠隔運転、停止および運転、異常信号取出端子は標準装備されています。  
注3) オプション仕様の詳細につきましては、P.61~66をご参照ください。

●配管方向指定記号

記号	内容
4	放熱水配管方向: 右側面 <sup>注)</sup>
5	放熱水配管方向: 左側面 <sup>注)</sup>

注) 4と5の組合せはできません。(配管方向を指定できるのは1面のみです)

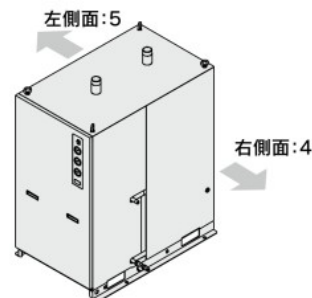

●冷却方式

記号	冷却方式
W	水冷コンデンサ仕様

HAA  
HAW

AT

IDF  
IDU

IDF

IDF  
□FS

IDFC

IDFA

IDFB

IDH

ID

IDG

IDK

AFF-D  
AM□-D

AFF  
AM□

AMG

AFF

AM

AMH

AMD

AMH

AME

AMF

ZFC

SF

SFD

SFDA

LLB

AD□

GD