


IDF/IDU Series

R オプション記号 漏電ブレーカ付

IDF1E,2E,3E以外

漏電ブレーカをエアドライヤ本体内に取付けた製品で設置時の電気配線工数を削減します。(IDF370Dには漏電検知機能はつきません)


IDF4E~15E1
IDU3E~15E1

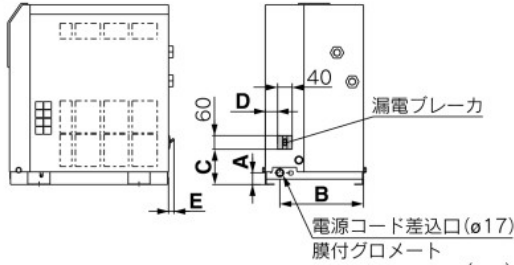

寸法表

型式	A	B	C	D	E
IDF4E,6E,8E,11E	32	230	97	34	15
IDF15E1	43	258	102	82	—
IDU3E,4E,6E	32	230	97	34	15
IDU8E	42		100	37	—
IDU11E	43	258	102	75	—
IDU15E1				82	—


IDU22E~75E

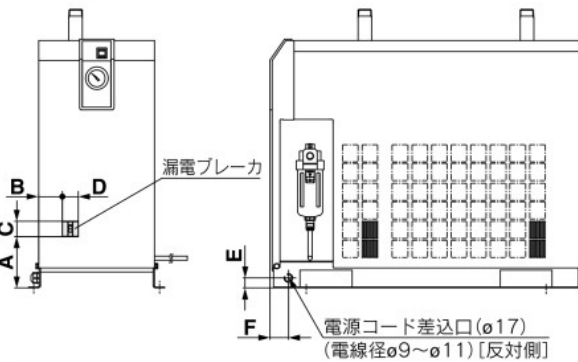

寸法表

型式	A	B	C	D	E	F
IDU22E-30	151	74	60	60	50	46
IDU37E-30	146	122			70	36
IDU55E-30	148	55				
IDU75E-30	166	73				

IDF100F~150F

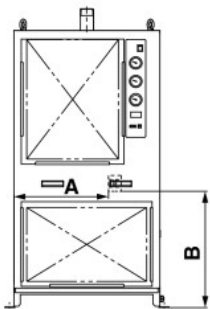


寸法表

型式	A	B
IDF100F	434	535
IDF125F	448	537
IDF150F	628	537

IDF190D, 240D

IDF370D

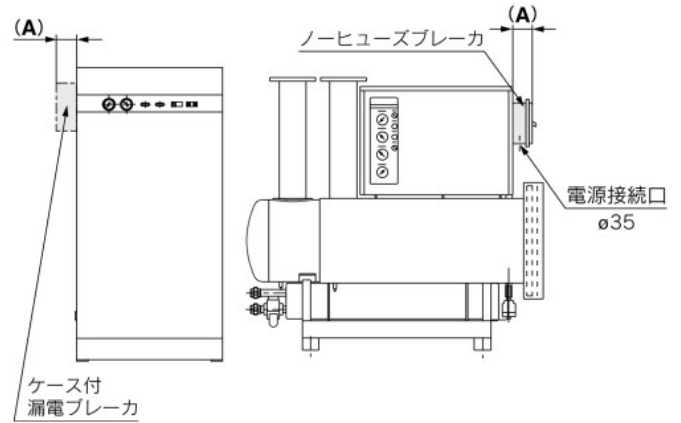

寸法表

型式	A
IDF190D	95
IDF240D	—
IDF370D	156

ブレーカ容量と感度電流

電圧	型式	ブレーカ容量	感度電流
100V タイプ	IDF4E-10, IDF6E-10 IDF8E-10, IDF11E-10, IDF15E1-10	10A	30mA
	IDU3E-10, IDU4E-10, IDU6E-10 IDU8E-10, IDU11E-10, IDU15E1-10		
	IDF4E-20, IDF6E-20 IDF8E-20, IDF11E-20	5A	
	IDU3E-20, IDU4E-20 IDU6E-20, IDU8E-20, IDU11E-20	—	
200V タイプ	IDF15E1-20 IDU15E1-20 IDU22E-30, IDU37E-30, IDU55E-30	10A	
	IDU75E-30	15A	
	IDF100F	30A	
	IDF125F		
	IDF150F		
	IDF190D	50A	
	IDF240D		
	IDF370D		