


ミストセパレータ

AFM20-A~AFM40-A


マイクロミストセパレータ

AFD20-A~AFD40-A

 JIS記号
ミストセパレータ



マイクロミストセパレータ

 

AFM20-A




AFD40-A

・AFMシリーズ る過度:0.3 μ m

・AFDシリーズ る過度:0.01 μ m

型式表示方法

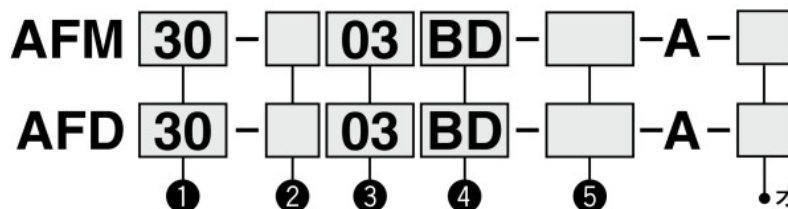

・オプション・標準は、a~fの各項目毎に1ずつ選択してください。
・オプション・標準が重複する仕様の場合は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
例) AFM30-03BD-R-A

・オーダーメイド仕様
(詳細はP.704~706をご参照ください。)

	記号	内容	① ボディサイズ		
			20	30	40
②	ねじ種類	無記号	Rc	●	●
		N ^{注1)}	NPT	●	●
		F ^{注2)}	G	●	●
③	管接続口径	+			
		01	1/8	●	—
		02	1/4	●	●
		03	3/8	—	●
		04	1/2	—	●
④	オプション	+			
		a	取付	無記号	取付オプションなし
				B ^{注3)}	ブラケット付
		+			
		b	フロート式オートドレン	無記号	オートドレンなし
⑤	標準			C ^{注4)}	N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
				D ^{注5)}	N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
		+			
		c	ケース ^{注6)}	無記号	ポリカーボネートケース
				2	金属ケース
				6	ナイロンケース
				8	レベルゲージ付金属ケース
				C	ケースガード付
				6C	ケースガード付・ナイロンケース
		+			
		d	ドレン排出口 ^{注12)}	無記号	ドレンコック付
				J ^{注9)}	ドレンガイド1/8
				W ^{注13)}	ドレンコック、バープ継手(ø6×ø4ナイロンチューブ用)付
		+			
		e	流れ方向	無記号	流れ方向:左→右
				R	流れ方向:右→左
		+			
		f	圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
				Z ^{注10)}	製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F

注1) ドレンガイドは、NPT1/8(AFM20-A・AFD20-Aに適用)、NPT1/4(AFM30-A・AFM40-A/AFD30-A・AFD40-Aに適用)となります。

注2) フロート式オートドレンの排出ポートは、ø3/8"ワンタッチ管継手付(AFM30-A・AFM40-A/AFD30-A・AFD40-Aに適用)となります。

注3) ドレンガイドは、G1/8(AFM20-A・AFD20-Aに適用)、G1/4(AFM30-A・AFM40-A/AFD30-A・AFD40-Aに適用)となります。

注4) ブラケットは、同時梱包となり、組付けられていません。取付ねじ(2本)が付属となります。

注5) 無加圧時、オートドレンの作動に満たない量のドレンがケース内に残るため、終業前にドレンのマニュアル排出を推奨します。

注6) 使用するコンプレッサが小型(0.75kW、吐出流量100L/min[ANR]未満)の場合、始動時にドレンコックからエア漏れを生じる可能性があるため、N.C.タイプを推奨します。

注7) ケースの耐薬品性は、P.701の薬品データでご確認ください。

注8) ケースガードは標準装備(ポリカーボネート)となります。

注9) ケースガードは標準装備(ナイロン)となります。

注10) バルブ機能は付いていません。

注11) ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

注12) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

注13) フロート式オートドレン:C、Dとの組合せ選択はできません。

注14) 金属ケース:2、8との組合せ選択はできません。