

3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000 Series



型式表示方法

ITVH2020-01 2 S

● 設定圧力範囲

2	0.2~2.0MPa
---	------------

● 電源電圧

0	DC24V
---	-------

● 入力信号

0	電流形 DC4~20mA
1	電流形 DC0~20mA
2	電圧形 DC0~5V
3	電圧形 DC0~10V
40	4点プリセット入力

● モニタ出力

無記号	なし(プリセット入力のみ)
1	アナログ出力 DC1~5V
2	スイッチ出力・NPN出力
3	スイッチ出力・PNP出力
4	アナログ出力 DC4~20mA(シンクタイプ)

● 接続ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
F	G ^{注)}

注) ISO1179-1(2007)に準拠

● 接続口径

2	1/4
3	3/8

注) EXHポート: 1/4
内蔵レギュレータEXHポート: M5
電磁弁EXHポート: M5

● 圧力表示の単位

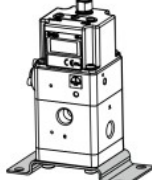
無記号	MPa
2 ^{注)}	kgf/cm ²
3	bar
4 ^{注)}	psi

注) 新計量法上(日本国内用はSI単位)
海外向けのみの販売となります。

● ケーブルコネクタの種類

	ストレート型3m
S	
	ライトアングル型3m
L	
N	ケーブルコネクタなし

● 付属品(ブラケット※)

無記号	ブラケットなし フラットブラケット
B	
C	L形ブラケット 

※ブラケットは同梱となります。

ARJ

AR425
~935

ARX

AMR

ARM

ARP

IR□-A

IR

IRV

VEX

SRH

SRP

SRF

WR
WF

ITV

IC

ITVH

ITVX

PVQ

VY1

VBA
VBAT

AP100