

付属関連機器 マルチホルダ TMA Series

RoHS

- ワンタッチ管継手付
排気弁/KE□シリーズの固定
ができます。
- ワンタッチ管継手New KQ2
チーズ、エルボ、ストレート
も固定できます。
- 接続本数により、任意に分
離可能(分離用切断溝へ
ニツパを合わせ切断しま
す。)

仕様


周囲温度	-20~60℃(凍結なきこと)
材質	難燃ポリプロピレン(UL-94規格V-0相当)
色	黒

型式

型 式	N (連数)	適用排気弁	適用ワンタッチ管継手		
			チーズ	エルボ	ストレート
TMA-04	10	—	KQ2T06-00A	KQ2L06-00A	KQ2H06-00A
TMA-06	8	KEA06	KQ2T08-00A	KQ2L08-00A	KQ2H08-00A
		KEB06			
TMA-08	8	KEA08	KQ2T10-00A	KQ2L10-00A	KQ2H10-00A
		KEB08			
		KEC-02			
TMA-10	6	KEA10	KQ2T12-00A	KQ2L12-00A	KQ2H12-00A
		KEB10			
TMA-12	6	KEA12	—	—	—
		KEB12			
		KEC-03			



マルチホルダ/外形寸法図

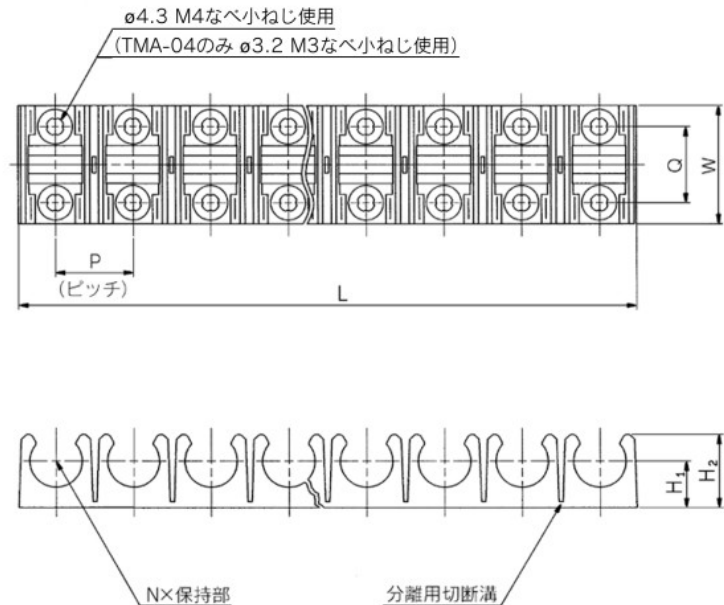

型式	P	L	W	H ₁	H ₂	Q
TMA-04	16.1	160.1	26	10.2	15.5	17.5
TMA-06	19	151	29	11.4	17.9	18.6
TMA-08	21.7	172.5	31.8	12.6	20.3	18.6
TMA-10	25.4	151.2	35	15	24.3	22
TMA-12	28.1	167.3	37	16.2	26.7	22

KQ2
KQB2
KS
KX
KM
KF
M
H/DL
L/LL
KC
KK
KK130
DM
KDM
KB
KR
KA
KQG2
KQ2-G
KG
KFG2
MS
KF□
KQ□
KQ
X1744
KKA
KP
LQ
MQR
T
IDK