


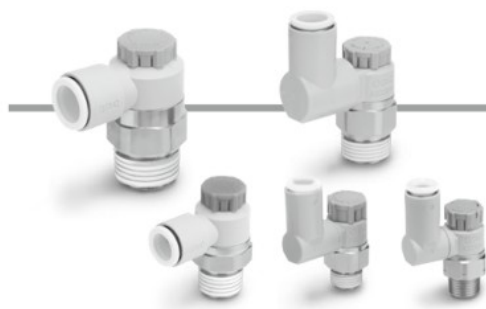

型式表示方法



●適用チューブ外径^{注1)}

ミリサイズ		インチサイズ	
02	φ2	01	φ1/8"
23	φ3.2 ^{注2)}	03	φ5/32"
04	φ4	07	φ1/4"
06	φ6		

注1) 適用チューブ外径の選定は型式(P.961)でご確認ください。
リリースプッシュの色はホワイト(ミリ・インチ)になります。
注2) φ1/8"のチューブをご使用ください。

ボディサイズ		接続口径	
1	M5×0.8 10-32UNF	M5	M5×0.8
		U10/32	10-32UNF

ボディサイズ1 **AS 1 2 0 1 FG - M5 - 06 A -**

ボディサイズ2・3・4 **AS 2 2 0 1 FG - 01 - 06 S A -**

ボディサイズ	
2	1/8, 1/4
3	3/8
4	1/2

形式	
2	エルボ
3	ユニバーサル

制御方式 ^{注)}	
0	メータアウト
1	メータイン

注) メータアウト、メータインの外観識別はハンドルの色で識別します。
メータアウト: グレー
メータイン: ライトブルー

●ステンレス仕様(SUS303)

注1) 外観識別はリリースプッシュの色で識別します。
ステンレス仕様: ホワイト
注2) インチサイズもホワイトになります。

●ねじの種類

無記号	R
N	NPT
G	G

●接続口径

01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2

●シール方式

無記号	シール剤なし
S	シール剤付

注) ねじの種類/Gはパッキンシール方式となります。
「無記号/シール剤なし」をご選択ください。
例) AS2201FG-G01-06A

●オーダーメイド仕様
詳細はP.972をご参照ください。

●プッシュロック式

●適用チューブ外径^{注1)}

ミリサイズ		インチサイズ ^{注3)}	
23	φ3.2 ^{注2)}	01	φ1/8"
04	φ4	03	φ5/32"
06	φ6	07	φ1/4"
08	φ8	09	φ5/16"
10	φ10	11	φ3/8"
12	φ12	13	φ1/2"
16	φ16		

注1) 適用チューブ外径の選定は型式(P.961)でご確認ください。
リリースプッシュの色はホワイト(ミリ・インチ)になります。
注2) φ1/8"のチューブをご使用ください。
注3) Gねじはミリサイズのみ。



オーダーメイド仕様
(詳細はP.972をご参照ください。)

表示記号	仕様/内容
-X12	潤滑剤:ワセリン
-X21	ノングリス(シール材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし)
-X214	絞り弁(チェック弁なし)
10-	クリーン