

# スライダタイプ ボールねじ駆動

## LEFS Series LEFS16・25・32・40





※詳細はP.1343~参照



クリーン仕様▶P.943 二次電池対応▶P.975

### 型式表示方法

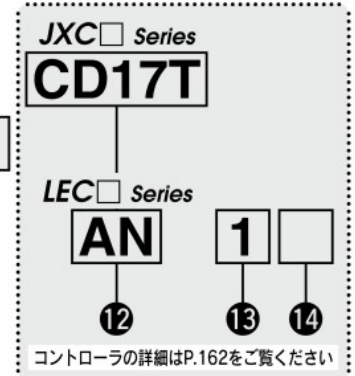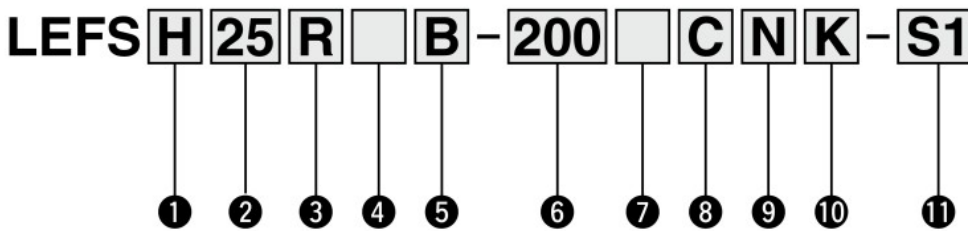

#### ① 精度

無記号	基本形
H	高精度形

#### ② サイズ

16
25
32
40

#### ③ モータ配置

無記号	ストレート
R	右側折返し
L	左側折返し

#### ④ モータ種類

記号	モータ種類	適用サイズ				対応コントローラ/ ドライバ
		LEFS16	LEFS25	LEFS32	LEFS40	
無記号	ステップモータ (サーボ DC24V)	●	●	●	●	JXC51 JXCEF JXC61 JXC9F JXCЕ1 JXCPF JXC91 JXCLF JXCP1 JXCD1 LECP1 JXCL1 LECPA JXCM1
A	サーボモータ (DC24V)	●	●	—	—	LECA6

#### ⑤ リード[mm]

記号	LEFS16	LEFS25	LEFS32	LEFS40
H	—	20	24	30
A	10	12	16	20
B	5	6	8	10

#### ⑥ ストローク\*1[mm]

ストローク	サイズ	備考
		対応ストローク
50~500	16	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
50~800	25	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800
50~1000	32	50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000
150~1200	40	150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200

#### ⑦ モータオプション

無記号	ロックなし
B	ロック付

#### ⑧ オートスイッチ適合\*2 \*3 \*4 \*5

無記号	なし
C	あり(取付金具1ヶ同梱)

#### ⑨ グリース塗布(シールバンド部)

無記号	あり
N	なし(ローラ仕様)

#### ⑩ 位置決めピン穴

無記号	ハウジングB 底面*6	
K	ボディ底面 2ヶ所	

#### ⑪ アクチュエータケーブル種類・長さ\*8

標準ケーブル [m]		ロボットケーブル [m]	
無記号	なし	R1	1.5 RA 10*7
S1	1.5*10	R3	3 RB 15*7
S3	3*10	R5	5 RC 20*7
S5	5*10	R8	8*7

サポートガイド/LEFG Series  
オーバーハング量の多いワーク  
等を支えるためのサポート  
ガイドをご用意いた  
しました。P.213



オートスイッチにつきましてはP.275~278をご参照ください。