

インクリメンタル(ステップモータ DC24V)

ミニチュアスライドテーブルタイプ



LEPS Series LEPS6・10

CE UK CA C RoHS US
—※詳細はP.1343~参照—

RoHS



型式表示方法

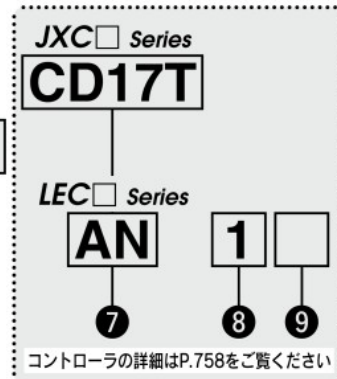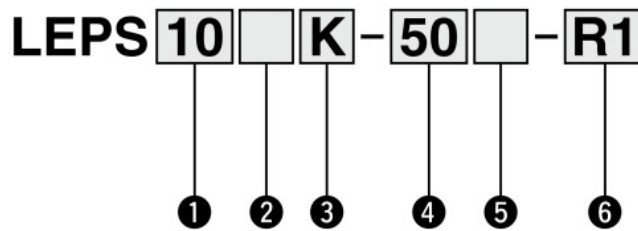

① サイズ

6
10

② モータサイズ

記号	モータサイズ	適応サイズ
無記号	基本形	6, 10
L	コンパクト形	10

③ 送りねじ種類[mm]

記号	ねじリード	
	LEPS6	LEPS10
K	4	5
J	8	10

④ ストローク[mm]

記号	ストローク
25	25
50	50

⑤ モータケーブル取出方向

無記号	上面取出 	L	左側面取出
	下面取出 		R

⑥ アクチュエータケーブル種類・長さ^{※2}

標準ケーブル [m]		ロボットケーブル [m]	
無記号	なし	R1	1.5
S1	1.5	RA	10 ^{※1}
S3	3	RB	15 ^{※1}
S5	5	RC	20 ^{※1}
		R8	8 ^{※1}