

連続回転仕様


ロータリテーブル

LER Series LER10・30・50

CE UK CA c RoHS US
—※詳細はP.1343～参照—

RoHS

型式表示方法

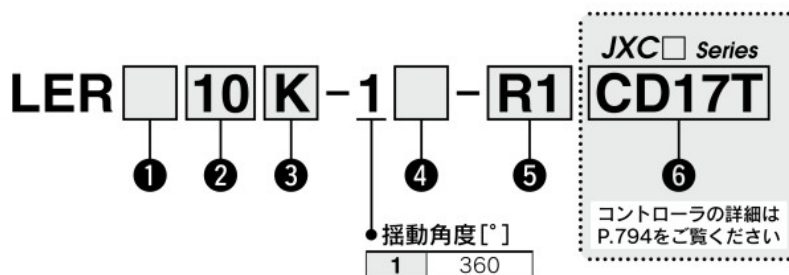

① テーブル精度

無記号	基本形
H	高精度形

② サイズ

10
30
50

③ 最大回転トルク[N・m]

記号	タイプ	LER10	LER30	LER50
K	高トルク	0.32	1.2	10
J	基本	0.22	0.8	6.6

④ モーターケーブル取出方向

無記号	基本形(右側面取出)	
	左側面取出	
L		

⑤ アクチュエータケーブル種類・長さ※1※3

標準ケーブル [m]		ロボットケーブル [m]			
無記号	なし	R1	1.5	RA	10※2
S1	1.5	R3	3	RB	15※2
S3	3	R5	5	RC	20※2
S5	5	R8	8※2		