

バッテリーレス アブソ(ステップモータ DC24V)

スライドテーブル／薄形タイプ


LES Series LES25



型式表示方法



薄形タイプ

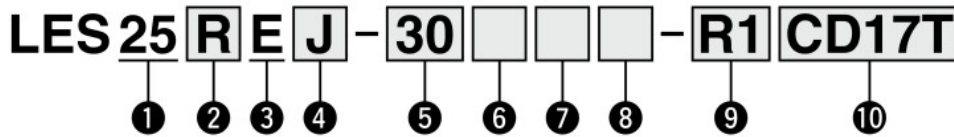


コントローラの詳細は
次頁をご覧ください

① サイズ

25

② モータ配置

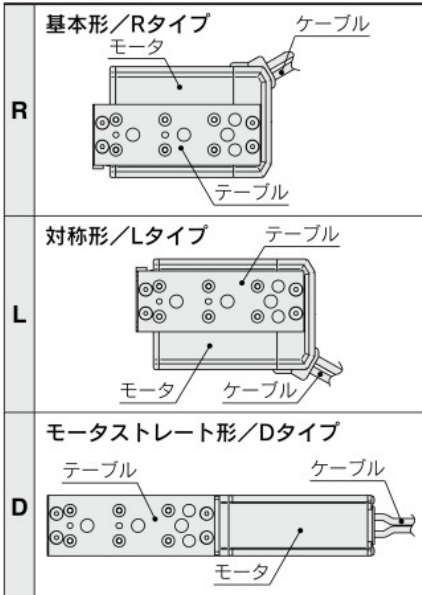

③ モータ種類

| 記号 | モータ種類 | 適合コントローラ/ドライバ | | |
|----|--------------------------------|---------------|-------|-------|
| E | バッテリーレス アブソ (ステップモータ DC24V) | JXC51 | JXCP1 | JXCEF |
| | | JXC61 | JXCD1 | JXC9F |
| | | JXCE1 | JXCL1 | JXCPF |
| | | JXC91 | JXCM1 | JXCLF |
| | | | | |

④ リード[mm]

| | |
|---|----|
| J | 16 |
| K | 8 |

⑤ ストローク[mm]

| ストローク | 対応ストローク |
|--------|------------------------|
| 30~150 | 30*1,50,75,100,125,150 |

⑥ モータオプション

| | |
|-----|---------|
| 無記号 | オプションなし |
| B | ロック付*1 |

⑦ ボディオプション


| | |
|-----|---------|
| 無記号 | オプションなし |
| S | 防塵仕様*2 |

モータオプション対応表

| モータ配置 | サイズ | ストローク | |
|-------|-----|-------|-----|
| | | 30 | 50~ |
| R/L | 25 | × | ○ |
| D | 25 | ○ | ○ |

⑧ 取付支持形式*3

| 記号 | 取付支持形式 | Rタイプ Lタイプ | Dタイプ |
|-----|-------------|--------------|------|
| 無記号 | サイドホルダなし | ● | ● |
| H | サイドホルダ(4ヶ付) | — | ● |

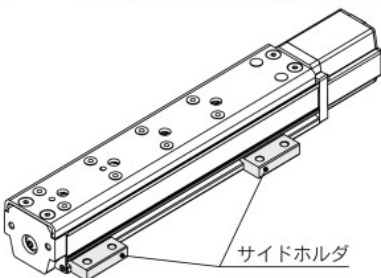

⑨ アクチュエータケーブル種類・長さ

| ロボットケーブル [m] | | | |
|--------------|-----|----|------|
| 無記号 | なし | R8 | 8*4 |
| R1 | 1.5 | RA | 10*4 |
| R3 | 3 | RB | 15*4 |
| R5 | 5 | RC | 20*4 |