

インクリメンタル(ステップモータ DC24V)

インクリメンタル(サーボモータ DC24V)

# ロッドタイプ

## LEY Series LEY16・25・32・40



※詳細はP.1343~参照




耐塵・防滴仕様▶P.903,917 二次電池対応▶P.983

### 型式表示方法



モータ配置：折返し

モータ配置：ストレート

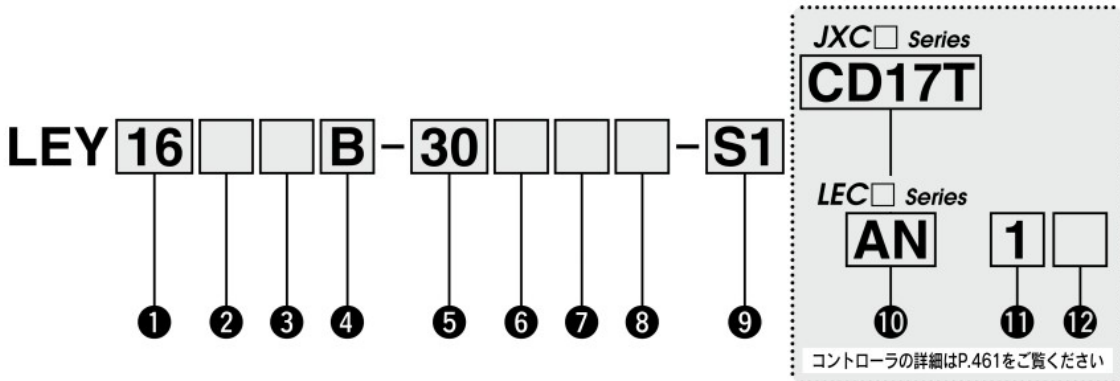

コントローラの詳細はP.461をご覧ください

#### ① サイズ

16
25
32
40

#### ② モータ配置

無記号	上側折返し
R	右側折返し
L	左側折返し
D	ストレート

#### ③ モータ種類

記号	モータ種類	適用サイズ			対応コントローラ/ ドライバ
		LEY16	LEY25	LEY32/40	
無記号	ステップモータ (サーボ DC24V)	●	●	●	JXC51 JXCEF JXC61 JXC9F JXCE1 JXCPF JXC91 JXCLF JXCP1 JXCD1 LECP1 JXCL1 LECPA JXCM1
A	サーボモータ (DC24V)	●	●	—	LECA6

#### ④ リード[mm]

記号	LEY16	LEY25	LEY32/40
A	10	12	16
B	5	6	8
C	2.5	3	4

 
#### ⑤ ストローク[mm]

30	30
∧	∧
500	500

※詳細につきましては、下記ストローク対応表をご参照ください。

#### ⑥ モータオプション※2

無記号	なし
C	カバー付
B	ロック付
W	ロック・カバー付



#### ⑦ ロッド先端ねじ

無記号	ロッド先端めねじ
M	ロッド先端おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)

#### ⑧ 取付支持形式※3

記号	種類	モータ配置	
		折返し	ストレート
無記号	端面タップ/ ボティ底面タップ※4	●	●
L	フート形	●	—
F	ロッド側フランジ形※4	●※6	●
G	ヘッド側フランジ形※4	●※7	—
D	2山クレビス形※5	●	—

#### ⑨ アクチュエータケーブル種類・長さ※9

標準ケーブル [m]		ロボットケーブル [m]			
無記号	なし	R1	1.5	RA	10※8
S1	1.5※11	R3	3	RB	15※8
S3	3※11	R5	5	RC	20※8
S5	5※11	R8	8※8		

#### ストローク対応表※1

型式	ストローク (mm)	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	製作可能範囲
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LEY16		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	10~300
LEY25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	15~400
LEY32/40		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20~500

●標準

オートスイッチにつきましてはP.502~505をご参照ください。