

インクリメンタル(ステップモータ DC24V)

インクリメンタル(サーボモータ DC24V)




ガイド付ロッドタイプ

LEYG Series LEYG16・25・32・40



RoHS

型式表示方法

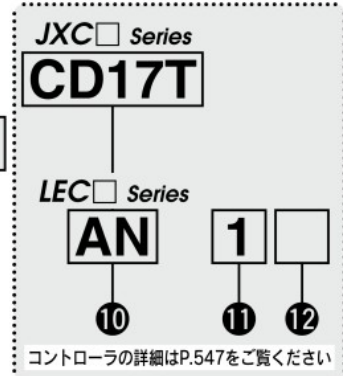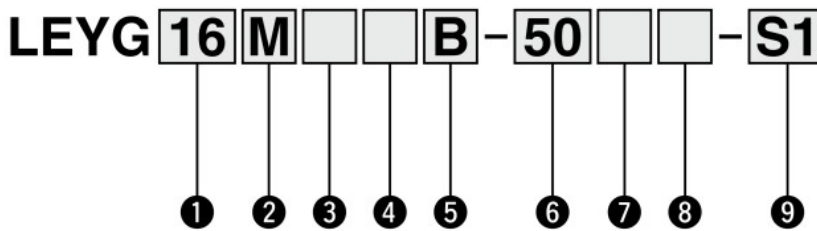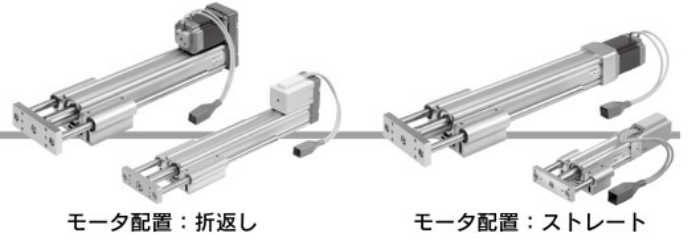

① サイズ

16
25
32
40

② 軸受の種類^{※1}

M	すべり軸受
L	ボールプッシュ軸受

③ モータ配置

無記号	上側折返し
D	ストレート

④ モータ種類

記号	モータ種類	適用サイズ			対応コントローラ/ ドライバ
		LEYG16	LEYG25	LEYG32/40	
無記号	ステップモータ (サーボ DC24V)	●	●	●	JXC51 JXCD1 JXCPF JXC61 JXCL1 JXCLF JXCE1 JXCM1 JXC91 JXCEF LEC1 JXCP1 JXC9F LEC1
A	サーボモータ (DC24V)	●	●	—	LECA6

⑤ リード [mm]

記号	LEYG16	LEYG25	LEYG32/40
A	10	12	16
B	5	6	8
C	2.5	3	4

⑥ ストローク^{※2} ×3 [mm]

30	30
∧	∧
300	300

※詳細につきましては、下記ストローク対応表をご参照ください。

⑦ モータオプション^{※4}

無記号	なし
C	カバー付
B	ロック付
W	ロック・カバー付

⑧ ガイドオプション^{※5}

無記号	なし
F	グリース保持機構付

⑨ アクチュエータケーブル種類・長さ^{※7}

標準ケーブル [m]		ロボットケーブル [m]	
無記号	なし	R1	1.5
S1	1.5 ^{※9}	RA	10 ^{※6}
S3	3 ^{※9}	R3	3
S5	5 ^{※9}	RB	15 ^{※6}
		R5	5
		RC	20 ^{※6}
		R8	8 ^{※6}

ストローク対応表^{※2}

型式	ストローク [mm]							●標準
	30	50	100	150	200	250	300	
LEYG16	●	●	●	●	●	—	—	10~200
LEYG25	●	●	●	●	●	●	●	15~300
LEYG32/40	●	●	●	●	●	●	●	20~300

オートスイッチにつきましてはP.503~505をご参照ください。

ガイド付ロッドタイプ/LEYGシリーズのオートスイッチご使用について

- ・オートスイッチは、ロッド(プレート)を突出した状態で、正面のオートスイッチ溝より挿入してください。
- ・ガイドアタッチメントに隠れる部分(ロッド突出端側)はオートスイッチを固定することができません。
- ・ロッド突出端側でオートスイッチをご使用の場合は、特注対応となりますので別途お問合せください。