


# 1出力 3画面 高精度デジタル圧カスイッチ ZSE20(F)/ISE20 Series

RoHS  
IP40

## 型式表示方法



オーダーメイド仕様  
(P.42~48)

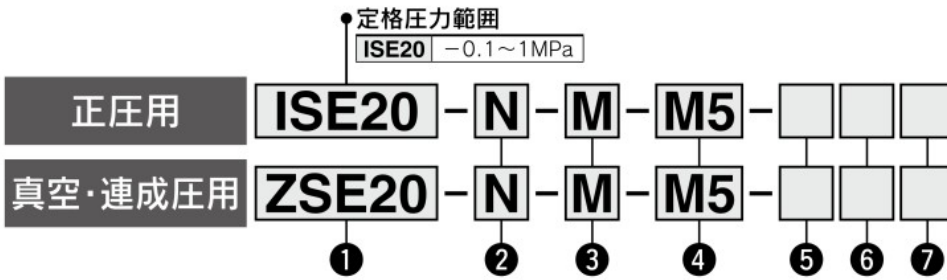

### ① 定格圧力範囲

ZSE20	0~-101kPa
ZSE20F	-100~100kPa

### ② 出力仕様

記号	内容
N	NPNオープンコレクタ1出力
P	PNPオープンコレクタ1出力

### ③ 単位仕様

記号	内容
無記号	単位切換機能付※1
M	SI単位固定※2
P	単位切換機能付(初期値psi)※1


※1：新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません。  
※2：固定単位kPa、MPa

### ④ 配管仕様

記号	内容	記号	内容
M5	M5めねじ 配管ポート	C4H	ワンタッチ管継手φ4mm ストレートタイプ
		C6H	ワンタッチ管継手φ6mm
		N7H	ワンタッチ管継手φ1/4inch
O1	R1/8 R1/8配管アダプタ ZS-46-N1	C4L	ワンタッチ管継手φ4mm エルボタイプ
		C6L	ワンタッチ管継手φ6mm
		N7L	ワンタッチ管継手φ1/4inch
N01	NPT1/8 NPT1/8配管アダプタ ZS-46-N2	※ワンタッチ管継手は同梱包出荷です。	

### ⑤ オプション1

記号	内容
無記号	リード線なし
L	コネクタ付 リード線 (リード線 長さ2m、 3芯)

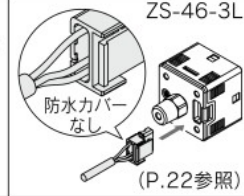

※M12コネクタ付リード線につきましてはP.43をご参照ください。

### ⑦ オプション3

記号	取扱説明書注)	校正証明書注)
無記号	○	—
Y	—	—
K	○	○
T	—	○

注) 和英併記

### ⑥ オプション2

記号	内容
無記号	なし
A1	ブラケットA (垂直取付)
A2	ブラケットB (水平取付)
B	パネルマウント アダプタ
D	パネルマウント アダプタ +前面保護カバー

## オプション/部品品番

オプションが単体で必要な場合は下記品番で手配してください。

名称	品番	備考
ブラケットA	ZS-46-A1	タッピンねじ：呼び径3×8L(2本)
ブラケットB	ZS-46-A2	タッピンねじ：呼び径3×8L(2本)
パネルマウントアダプタ	ZS-46-B	—
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー	ZS-46-D	—
コネクタ付リード線	ZS-46-3L	3芯、2m、非防水(防水カバーなし)
M12コネクタ付リード線	ZS-46-5LM12	オオーダーメイド(P.43参照)
前面保護カバー	ZS-27-01	—
R1/8配管アダプタ	ZS-46-N1	R1/8  NPT1/8
NPT1/8配管アダプタ	ZS-46-N2	—
ワンタッチ管継手φ4mmストレート	ZS-46-C4H	—
ワンタッチ管継手φ6mmストレート	ZS-46-C6H	—
ワンタッチ管継手φ1/4inchストレート	ZS-46-N7H	—
ワンタッチ管継手φ4mmエルボ	ZS-46-C4L	—
ワンタッチ管継手φ6mmエルボ	ZS-46-C6L	—
ワンタッチ管継手φ1/4inchエルボ	ZS-46-N7L	—
継手延長用スペーサ	ZS-46-M5A	オーダーメイド(P.44参照)